


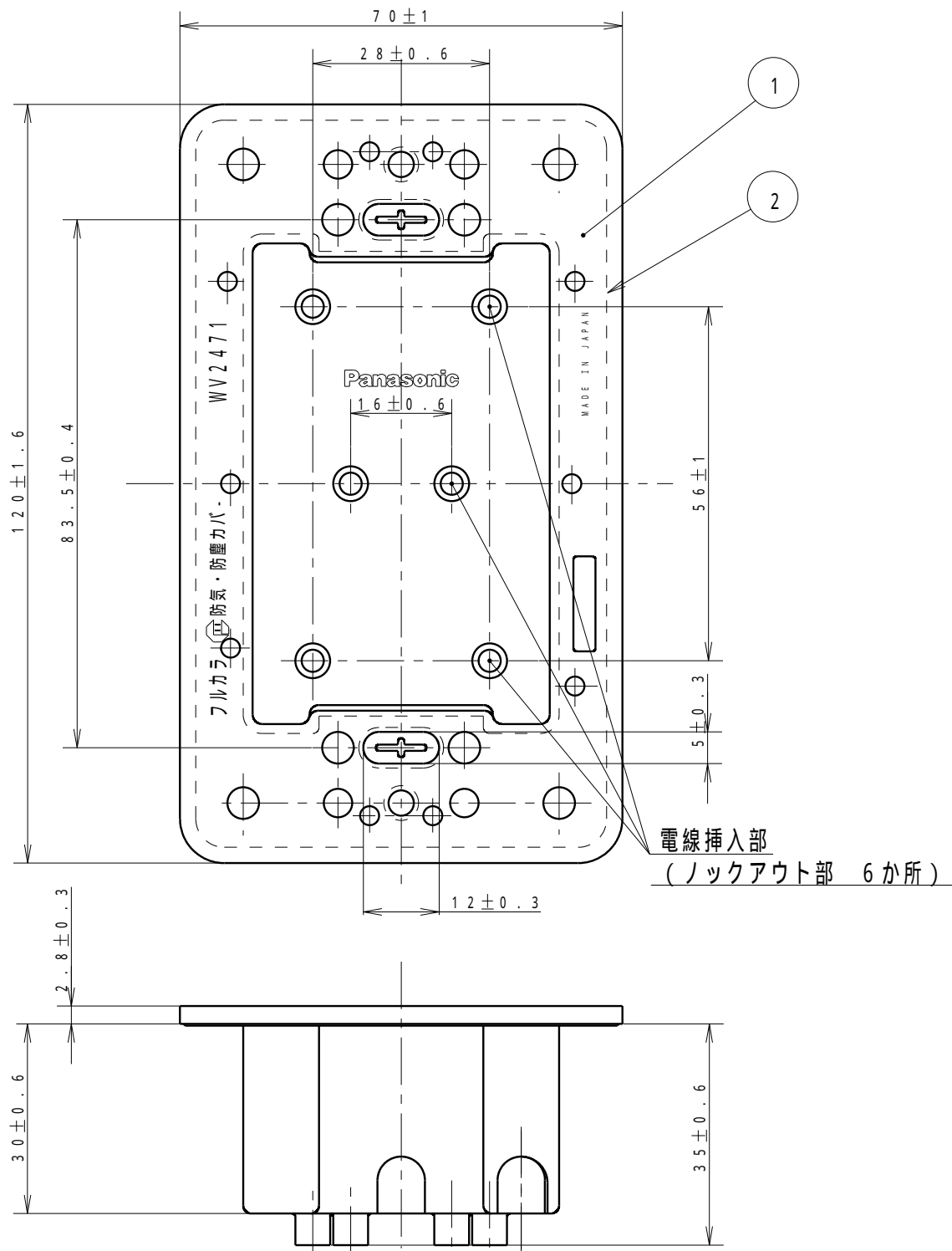

適用電線

- ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用
- ・600Vポリエチレンケーブル
2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用
- ・600Vビニル絶縁電線(IV)・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用
- ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用

適用器具

フルカラー埋込配線器具

					商 品 仕 様 図			
					品番	W V 2 4 7 1	改	2
2	取 付 枠	鋼 板 (t 1)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)		品名	フルカラー埋込防気・防塵カバー	
1	ボ デ イ	特殊軟質塩化ビニル樹脂	ミルキーホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				