


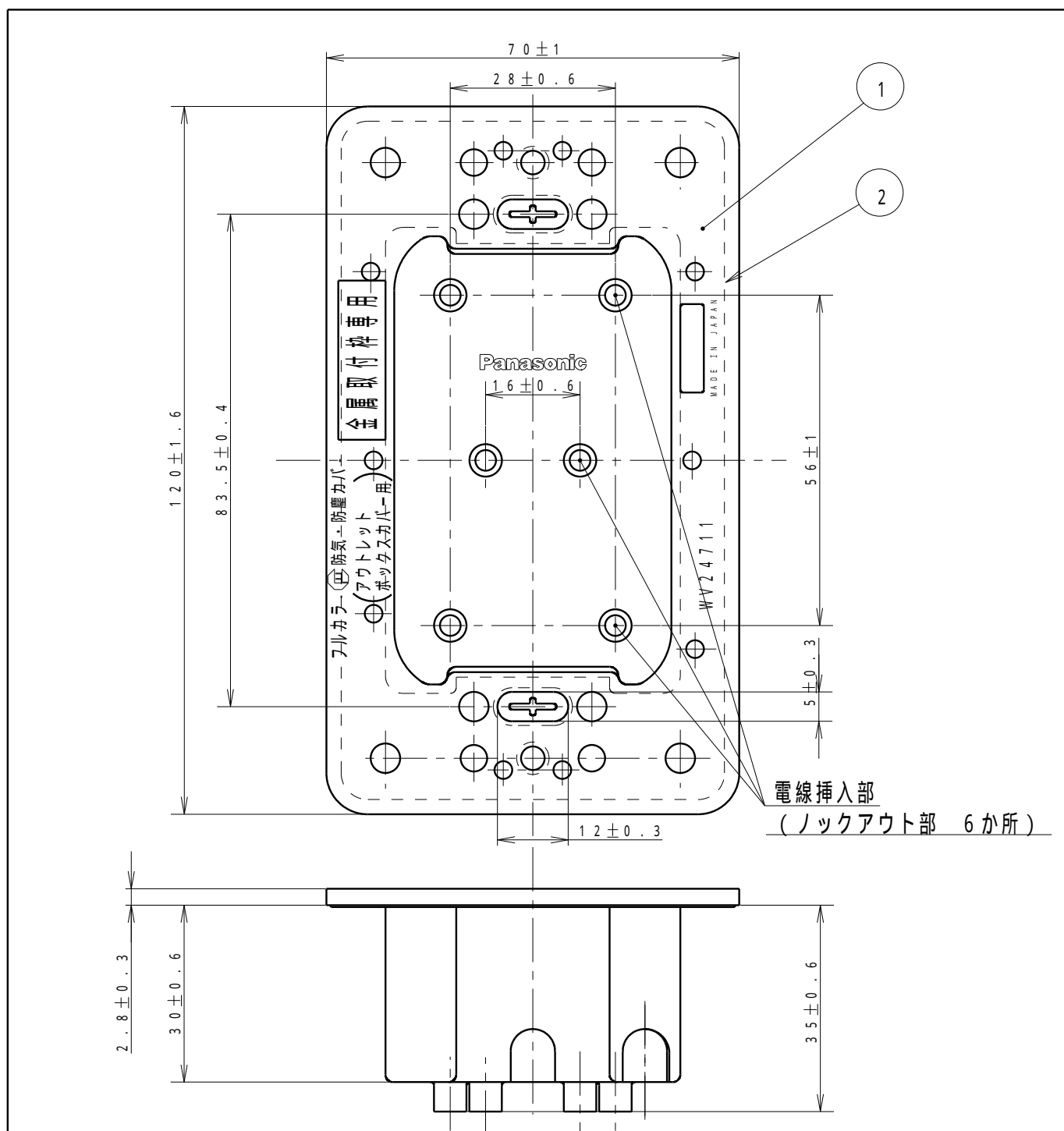

適用電線	・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用 3心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用 ・600Vポリエチレンケーブル 2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用 3心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用 ・600Vビニル絶縁電線(IV)・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用 ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線・・・φ1.6mm, φ2mm Cu(銅)単線専用		
	適用器具		
	フルカラー配線器具(金属取付枠専用)		

					商 品 仕 様 図			
					品番	W V 2 4 7 1 1	改	2
2	取 付 枠	鋼板 (t 1)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)		品名	フルカラー埋込防気・防塵カバー (アウトレットボックスカバー用)	
1	ボ デ イ	特殊軟質塩ビ	ミルクホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理				