


電線挿入部（ロックアウト部 12か所）

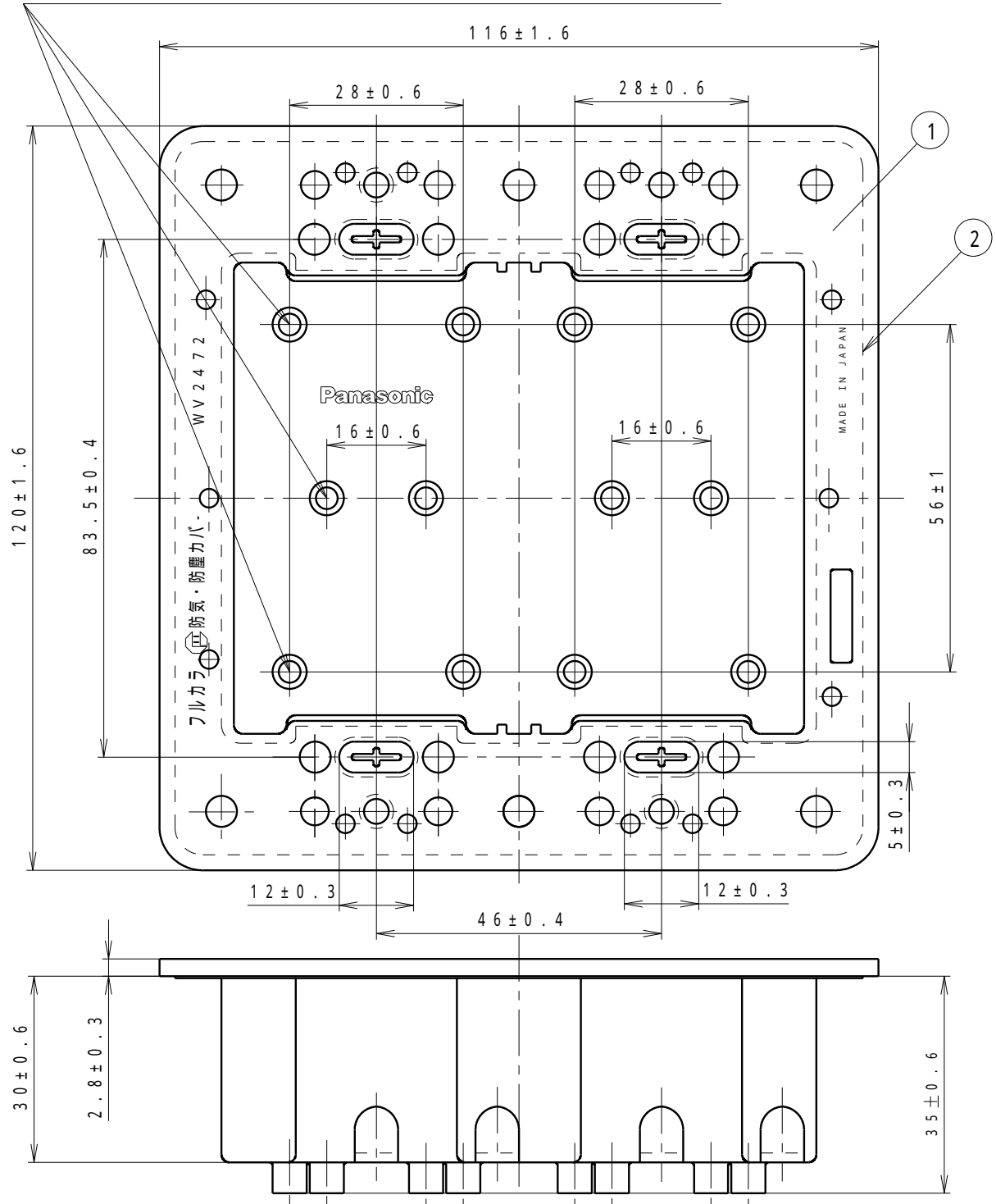

適用電線

- ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF）
2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用
3心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用
- ・600Vポリエチレンケーブル
2心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用
3心・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用
- ・600Vビニル絶縁電線（IV）・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用
- ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線・・・φ1.6mm, φ2mm Cu（銅）単線専用

適用器具

フルカラー埋込配線器具

商品仕様図				
2	取付枠	鋼板（t1）		亜鉛めっきクロメート処理（三面）
1	ボディ	特殊軟質塩化ビニル樹脂	ミルキーホワイト	
番号	構成要素	材料	色彩	処理
パナソニック株式会社				