

品番	WV 2471(1連)
	WV 2472(2連)

## 施工説明書

- この製品の施工には、電気工事士の資格が必要です。
- 施工前に必ずこの説明書をお読みください。


配線器具にも寿命があります。取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、特に点検が重要です。※:製品の保証期間ではありません。

### ■ 適用電線

- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 2心  $\phi 1.6$   $\phi 2$   
3心  $\phi 1.6$   $\phi 2$
- 600Vビニル絶縁電線(IV線)  $\phi 1.6$   $\phi 2$

### ■ 適用器具

- フルカラー配線器具および規定の大角寸法法の配線器具  
(注)器具の奥行きが取付枠より22 mm以上あるものは取り付けできません。  
(1コ用モジュールのタイマスイッチ、トイレ換気スイッチ、遅れ消灯スイッチは除く)

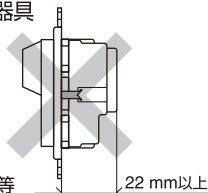

例：フルカラー埋込ナイトライト等

### ■ 適用ボックス

- スイッチボックス(カバーなし)
- プレキャストコンクリート用スイッチボックス
- 真壁用スイッチボックスSM36  
(注1) ボックスはJIS適合品をご使用ください。  
(注2) ボックスカバーには取り付けできません。

### ■ 適用取付枠

- WN3700020  
フルカラー埋込取付枠
- WN3710020  
フルカラー埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型

## 取付方法

**ご注意** 2連用において低圧配線(電源AC 100 V)と弱電流配線を同時に収納する場合、必ず堅ろうな隔壁を取り付けてください。



### ■ ボックス取付の場合(例：フルカラー埋込ダブルコンセントの場合)

防気・防塵カバーと造営材との間(斜線部)にシール剤を塗布すれば、更に気密性がよくなります。  
(注)シール剤を塗布しすぎますとはみ出すことがありますのでご注意ください。


電線を引っ張りながら器具を防気・防塵カバーに納める。

防気・防塵カバーとボックスねじのすき間(矢印部)にシール剤を充填する。

スイッチボックス 防気・防塵カバー 器具

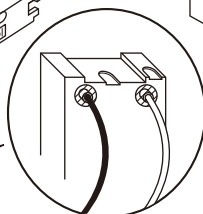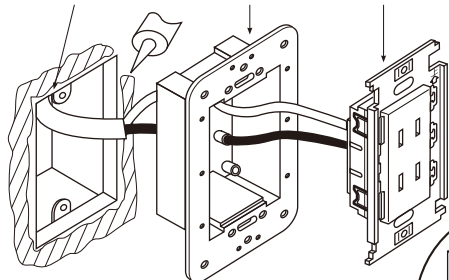

電線挿入部(斜線部)にシール剤を塗布すれば更に気密性がよくなります。

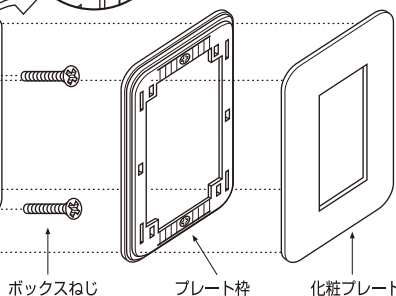


※ 2連も同様に取付けてください。

### ■ ボックスなし取付の場合(例：石膏ボード用取付押え金具の場合)

1. パネル壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、下記の押え金具または、はさみ金具をご使用ください。
  - WN 39929020石膏ボード用C型はさみ金具(12 mm以下)
  - WN 3996020石膏ボード用取付押え金具(9 mm~30 mm壁用)
  - WN 3997石膏ボード用取付押え金具(2連用)(9 mm~30 mm壁用)

- ご注意**
1. パネルカバー、上記以外のはさみ金具は使用できません。
  2. 石膏ボード用取付押え金具で取付けの際はA部(4ヶ所)をニッパ等で切断してから取り付けてください。

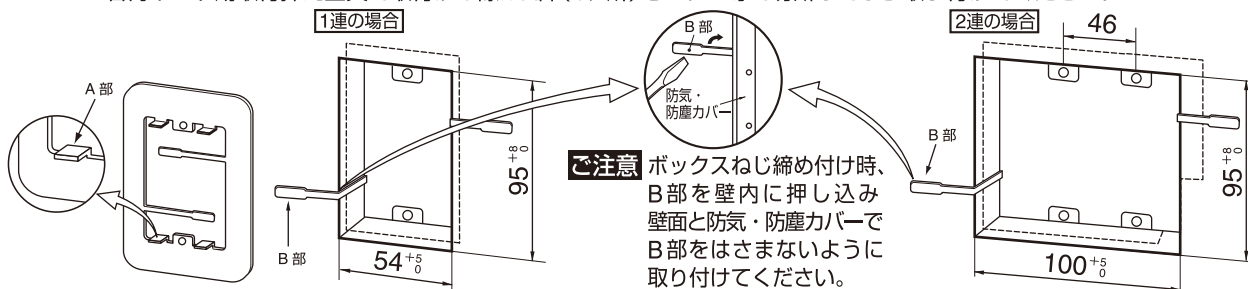

**ご注意** ボックスねじ締め付け時、B部を壁内に押し込み壁面と防気・防塵カバーでB部をはさまないように取付けてください。