

商 品 仕 様 書

№ 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WV2471	フルカラー埋込防気・防塵カバー
WV2472	フルカラー埋込防気・防塵カバー(2連)

1. 保証品質

1-1 形状および材料・色彩 商品仕様図による

1-2 性能

- ・試験方法はJIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。
- ・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45℃～85℃)状態とする。

耐熱性	70℃±2℃ 3時間放置
-----	--------------

2. 環境条件

2-1 使用場所

- (1)住宅・事務所などの壁面の結露防止およびクリーンルームなどの防塵性を向上させるため、屋内で使用してください。
- (2)過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋外、屋側などでは使用しないでください。

2-1 周囲使用温度範囲 -10℃ ～ +40℃

3. 使用条件

3-1 適用電線

- ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
 - 2心 φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用
 - 3心 φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用
- ・600Vポリエチレンケーブル
 - 2心 φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用
 - 3心 φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用
- ・600Vビニル絶縁電線(IV) φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用
- ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線..... φ 1.6mm, φ 2mm Cu(銅) 単線専用

3-2 適用ボックス

- ・スイッチボックス(カバーなし)
- ・プレキャストコンクリート用スイッチボックス
- ・真壁用スイッチボックスSM36

(注記1)ボックスはJIS適合品をご使用ください。

(注記2)ボックスカバーには取り付けできません。

3-3 適用取付枠

- ・WN3700020 フルカラー埋込取付枠
- ・WN3710020 フルカラー埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型

品
番

WV2471

他 1品番

品
名

フルカラー埋込防気・防塵カバー

他 1品種

改

6


商品仕様書

№ 2

全 4

3-4 適用器具


- ・フルカラー配線器具および規程の大角穴寸法の配線器具
- (注)フルカラー埋込ナイトライト等、器具の奥行きが取付枠より 22 mm 以上あるものは取り付けできません。
- (1コモジュールのタイマスイッチ、パイロットスイッチ、トイレ換気スイッチ、遅れ消灯スイッチは除く)

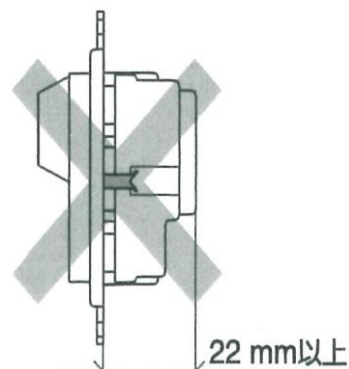


4. 取付方法

4-1 ボックス取付 (例:フルカラー埋込ダブルコンセント)

- ・壁面の加工穴は下記のようにあけてください。

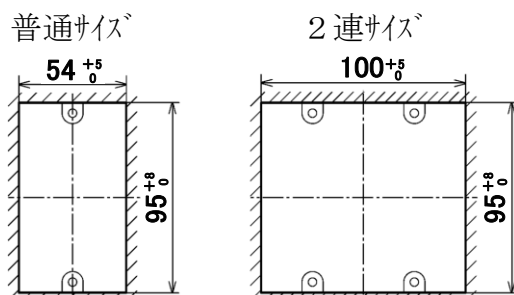

加工穴寸法 (単位mm)

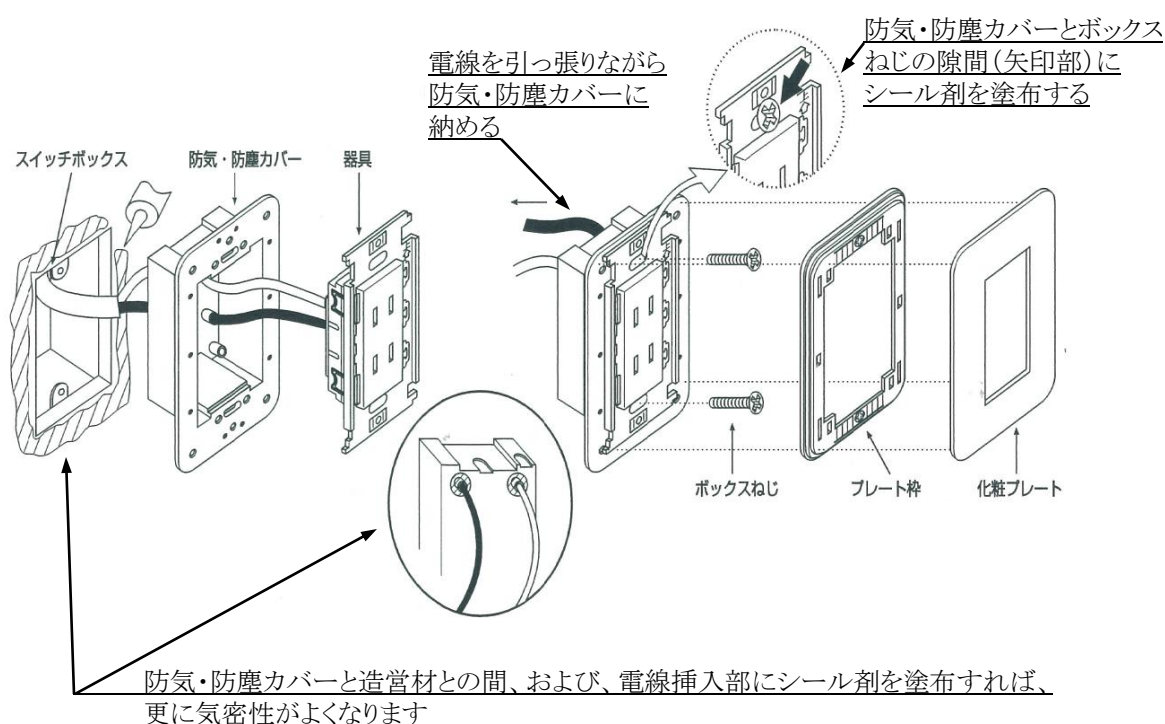

品
番

WV2471

他 1品番

品
名

フルカラー埋込防気・防塵カバー

他 1品種

改


商 品 仕 様 書

№ 3

全 4

4-2 ボックスなし取付(例:石膏ボード用取付押え金具)

- ・パネル壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、下記の押え金具、または、はさみ金具をご使用ください。
- ・WN39929020 石膏ボード用C型はさみ金具(12 mm 以下)
- ・WN3996020 石膏ボード用取付押え金具(9~30 mm 壁用)
- ・WN3997 石膏ボード用取付押え金具(2連用)(9~30 mm 壁用)

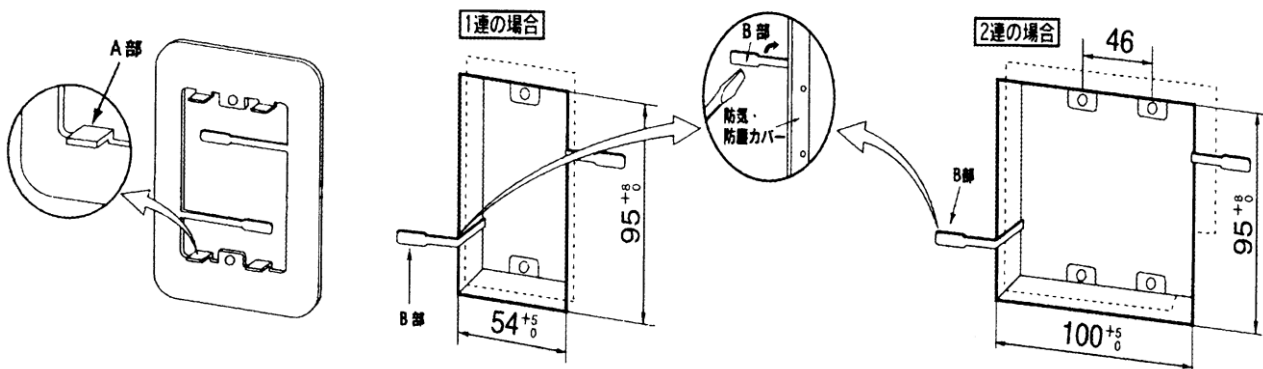

- (注) 1. ボックスねじ締め付け時、B部を壁面に押し込み壁面と防気・防塵カバーでB部をはさまないように取り付けてください。
2. パネルカバー、上記以外のはさみ金具は使用できません。
3. 石膏ボード用取付押え金具で取付の際はA部(4ヶ所)をニッパ等で切断してから取り付けてください。

5. 施工上の注意事項

- ① 2連用も同様に取り付けてください。尚、2連用において、低圧配線(AC100 V)と弱電流配線を同時に収納する場合、必ず堅ろうな隔壁を取り付けてください。
- ② 防気・防塵カバーと造営材との間にシーリング剤を塗布する場合、塗布しすぎますとシーリング剤がはみ出すことがありますのでご注意ください。

品番	WV2471 他 1品番	品名	フルカラー埋込防気・防塵カバー 他 1品種	改	
----	-----------------	----	--------------------------	---	--

商 品 仕 様 書

№ 4

全 4

6. 品質保証について

6-1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WV2471

他 1品番

品
名

フルカラー埋込防気・防塵カバー

他 1品種

改