


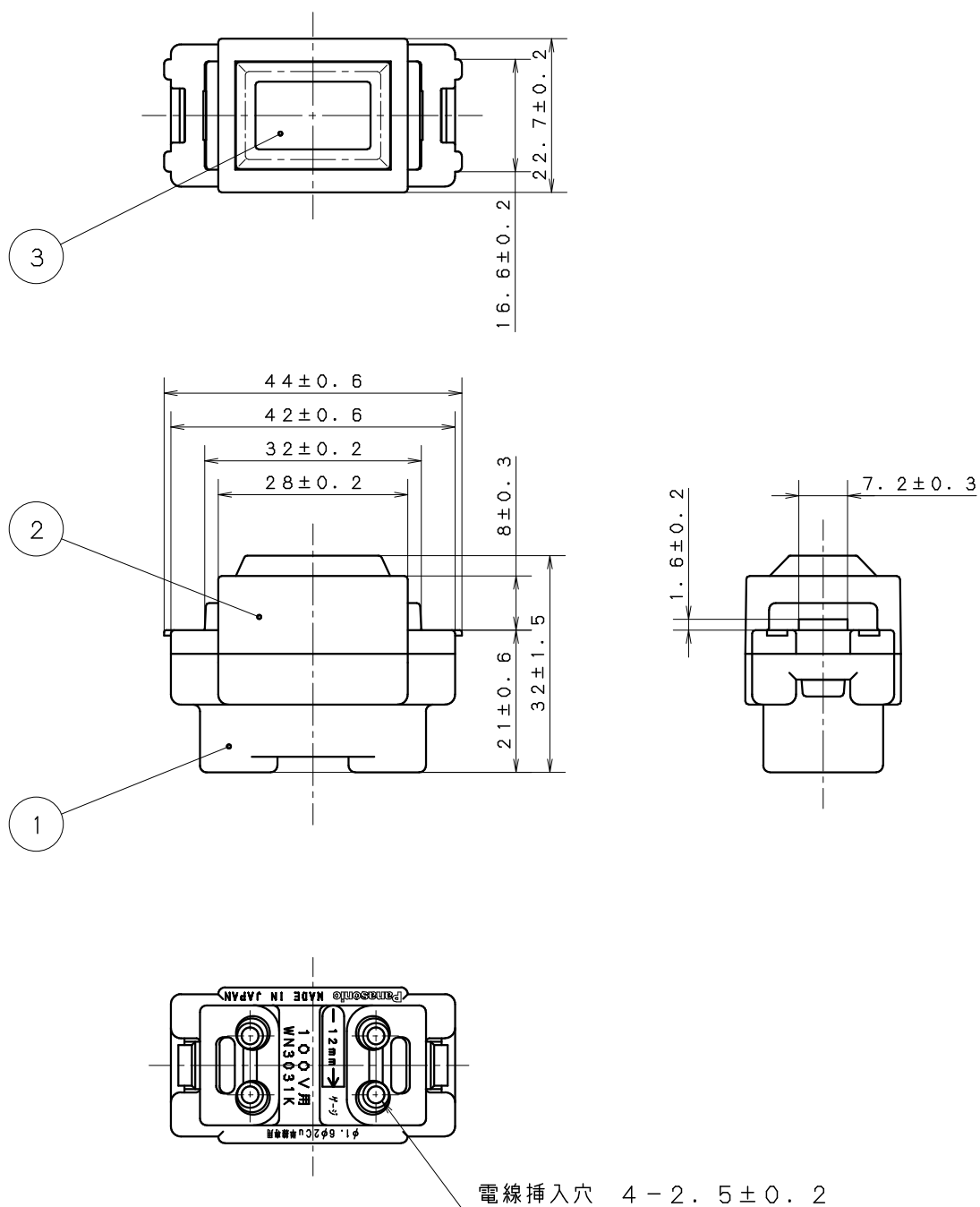

定 格	100 V AC
適合法規	電気用品適用外品
適用電線	600 Vビニル絶縁電線 (IV), 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル $\phi 1.6 \text{ mm}$, $\phi 2 \text{ mm}$ Cu (銅) 単線専用

商 品 仕 様 図				
ネオンランプ				
端子板	耐熱銅板 (t0.7)			
3 ランプカバー	ポリカーボネート	緑	品番	WN3031GK
2 カバ ー	ABS樹脂	ミルキー ホワイト	改	3
1 ボ デ ィ	ユ リ ア	グリーン	品名	フルカラー 埋込パイロットランプ (みどり) 100V用
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				