


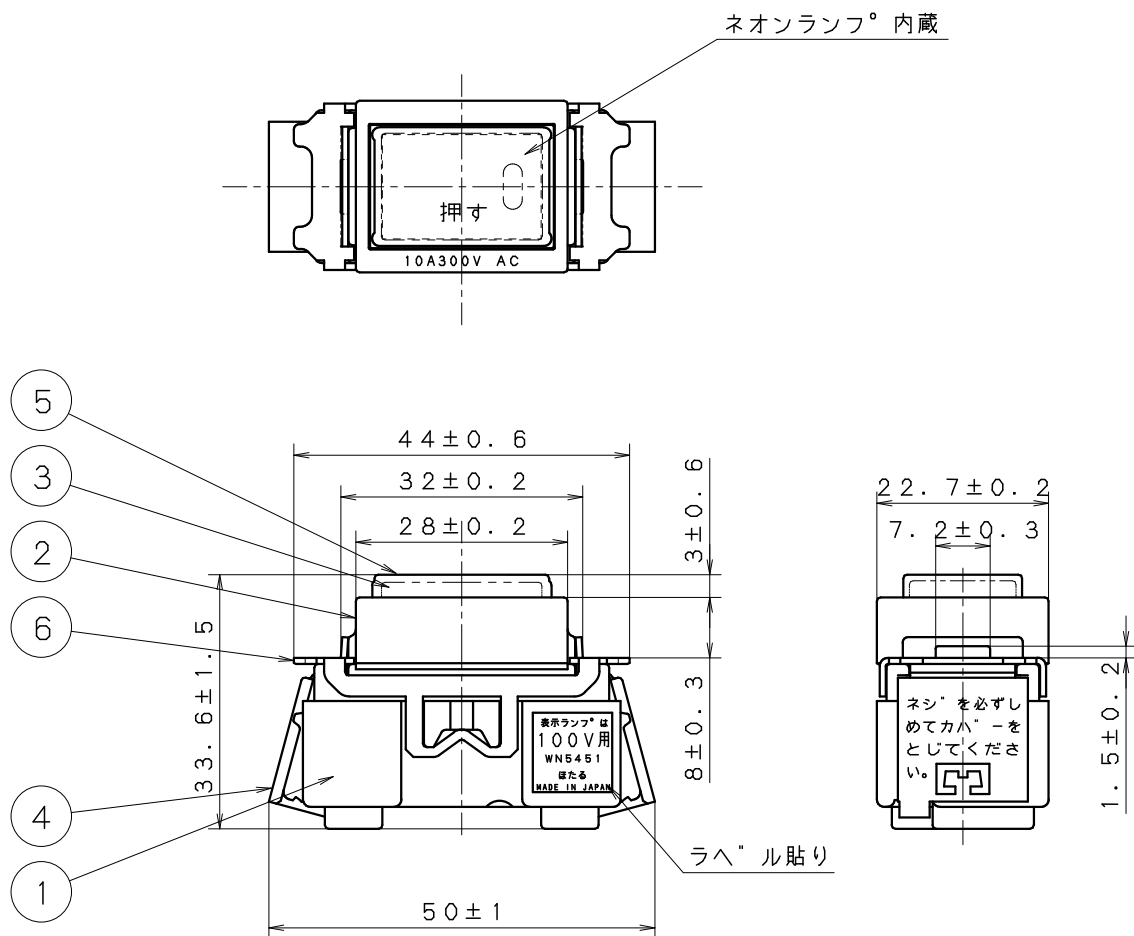

定 格	10 A 300 V (表示ランプは100 V用)
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格	J I S C 8304 (屋内用小形スイッチ類) に適合
適 用 電 線	単線 $\phi 0.8 \text{ mm} \sim \phi 2 \text{ mm}$, 撚線 $0.75 \text{ mm}^2 \sim 2 \text{ mm}^2$

6	組立枠	鋼板		亜鉛めっきクロメート処理 (三価)	商 品 仕 様 図			
5	カートカハ	ポリカーボネイト	透 明					
4	端子カハ	ポリプロピレン	グリーン					
3	押 釦	ユリア	ミナ初付		品番	WN5451	改	6
2	カハ	ユリア	ミナ初付			品名	フルカラー埋込ほたる押釦B (片切)	
1	ホテ	ユリア	ミナ初付		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理				