


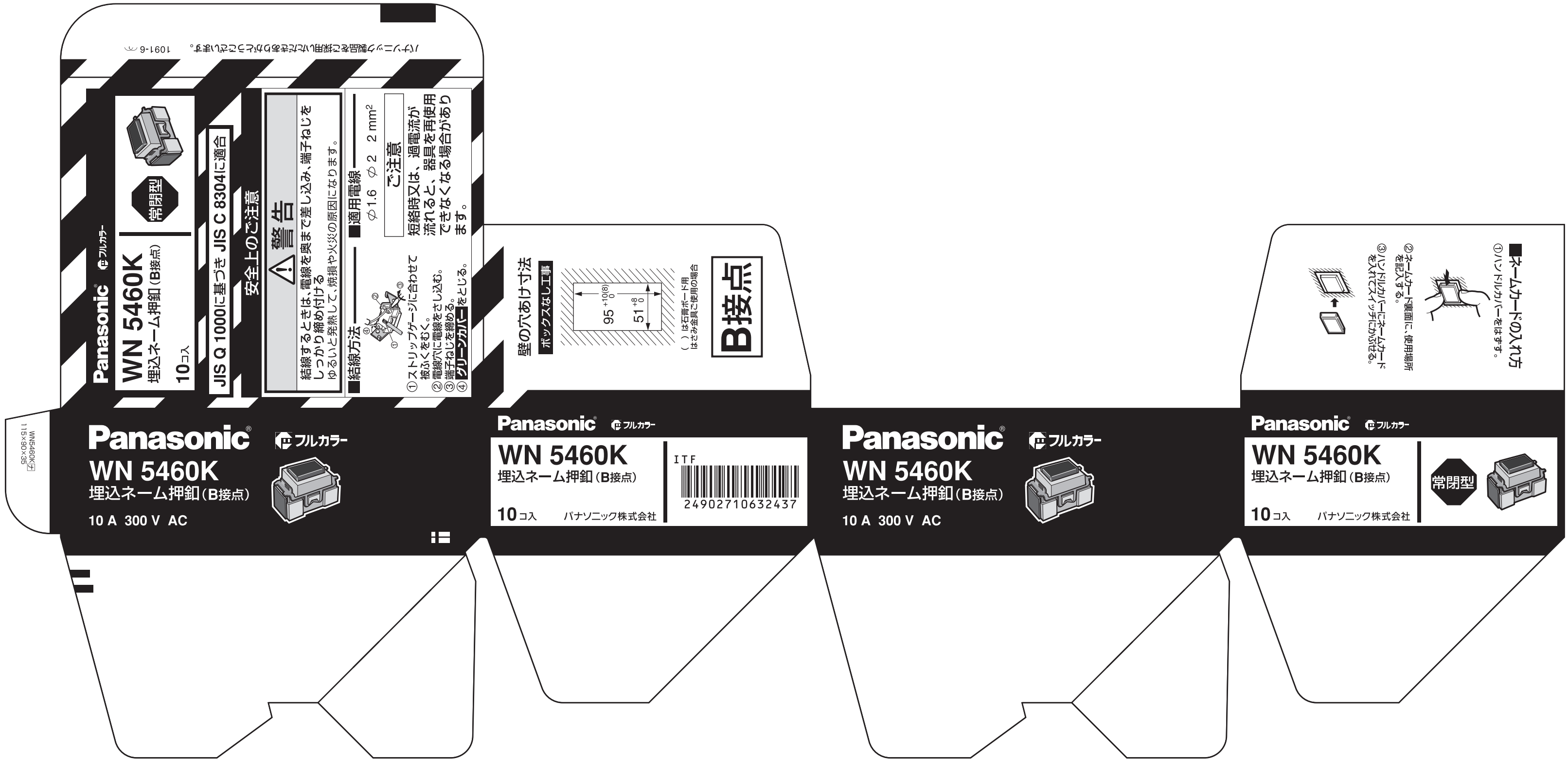

Panasonic フルカラー

WN 5460K
埋込ネーム押釦 (B接点)

10コ入

JIS Q 1000に基づき JIS C 8304に適合

安全上での注意



警告
結線するときは、電線を奥まで差し込み、端子ねじをしっかりと締め付ける。
ゆるいと発熱して、焼損や火災の原因になります。

■結線方法

① ② ③ ④



- ① ストリップゲージに合わせて 被ふくをむく。
② 電線穴に電線をさし込む。
③ 端子ねじを締める。
④ **グリーンカバー**をとじる。

■適用電線


φ 1.6 φ 2 2 mm²

ご注意

短絡時又は、過電流が 流れると、器具を再使用 できなくなる場合があります。

壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

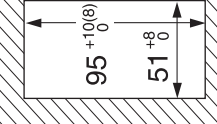

() は石膏ボード用 はご査閲ご使用の場合

B接点

Panasonic フルカラー

WN 5460K
埋込ネーム押釦 (B接点)

10コ入 パナソニック株式会社

ITF




Panasonic

WN 5460K
埋込ネーム押釦 (B接点)

10 A 300 V AC

フルカラー

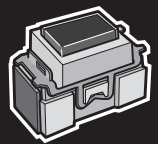


Panasonic フルカラー

WN 5460K
埋込ネーム押釦 (B接点)

10コ入 パナソニック株式会社

 常閉型



■ネームカードの入れ方

① 1/16インチカードをはさみます。



② ネームカード裏面に、使用場所を記入する。



③ 1/16インチカードにネームカードを入れてスリットに合わせる。