

商品仕様書

№ 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WP91319	防雨入線カバー(露出・埋込両用)
WP91319A	防雨入線カバー(露出・埋込両用)(ブラウン)

1. 品質保証

- 1-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。
- 1-2 性能 耐熱性 70℃ 1時間放置
防水性 JIS C 0920 IPX3に適合

2. 環境条件

- 2-1 使用場所 屋外, 屋側
〔但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く〕
- 2-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ~ +40℃

3. 使用条件

3-1 適用電線

ガス給湯器	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1.25 mm ² (6心) 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1.25 mm ² (8心)
TV	衛星放送受信屋内用発砲ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル(S-5C-FB) 衛星放送受信屋内用発砲ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル(S-7C-FB) ポリエチレン絶縁編組型高周波同軸ケーブル(5C-2V) ポリエチレン絶縁編組型高周波同軸ケーブル(7C-2V)
TEL	2対カッド形PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル 3対電子ボタン電話用ケーブル 4対電子ボタン電話用ケーブル 4対UTPケーブル
インターホン	警報用ケーブルφ0.9(2心) 警報用ケーブルφ0.9(4心) 警報用ケーブルφ0.9(10対)
門灯	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ2(2心) 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ2(3心)
引込線	引込用ビニル絶縁電線 DV φ3.2(2心平形) 引込用ビニル絶縁電線 DV φ3.2(3心平形) 引込用ビニル絶縁電線 DV φ3.2(2個より) 引込用ビニル絶縁電線 DV φ3.2(3個より) 引込用ビニル絶縁電線 DV 8 mm ² (2個より) 引込用ビニル絶縁電線 DV 8 mm ² (3個より) 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブルVVF 8 mm ² (3心)

品番	WP91319 他1品番	品名	防雨入線カバー(露出・埋込両用) 他1品種	改	2
----	-----------------	----	--------------------------	---	---

商品仕様書

№ 2

全 4

3-2 適用スイッチボックス

下記の適合品で器具取付けねじピッチが 83.5 mmのものをご使用ください。


- ・JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー
- ・JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー

3-3 取付方法

(1) 露出工事取付けの場合


① カバーを取外してください。

この時、固定チップに付属しているインシュロックタイを落とさない様に注意してください。

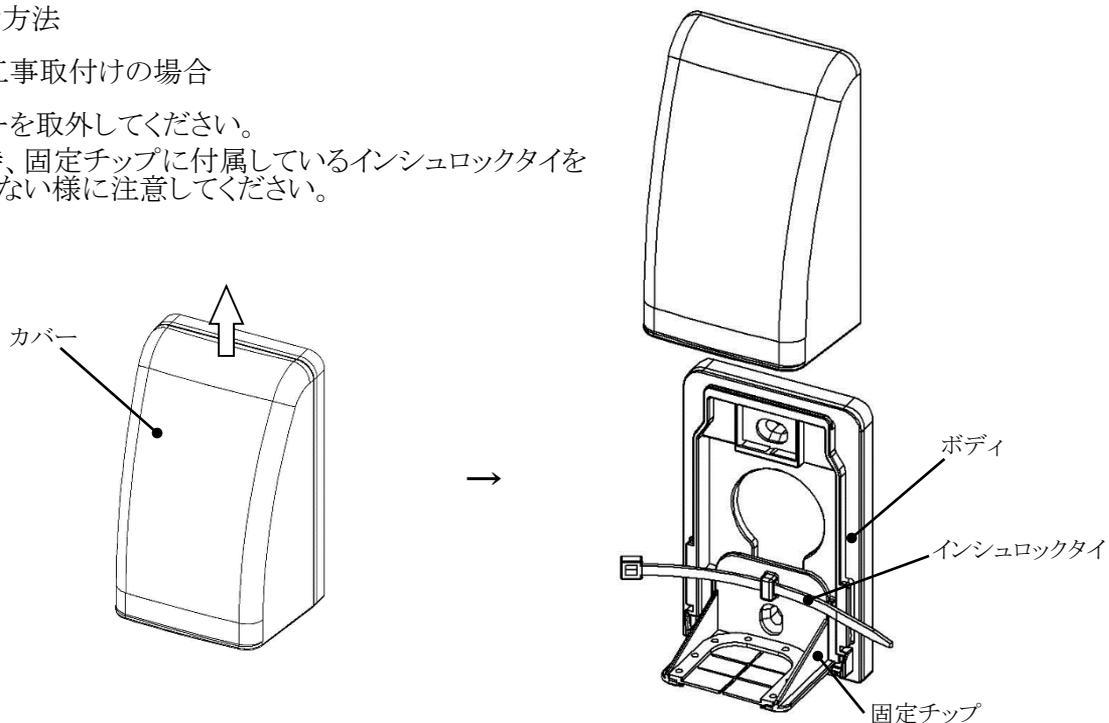

② 固定チップをボディから取外してください。

電線をボディに通した後、再び固定チップをボディに取付け、木ねじにて壁へ固定してください。

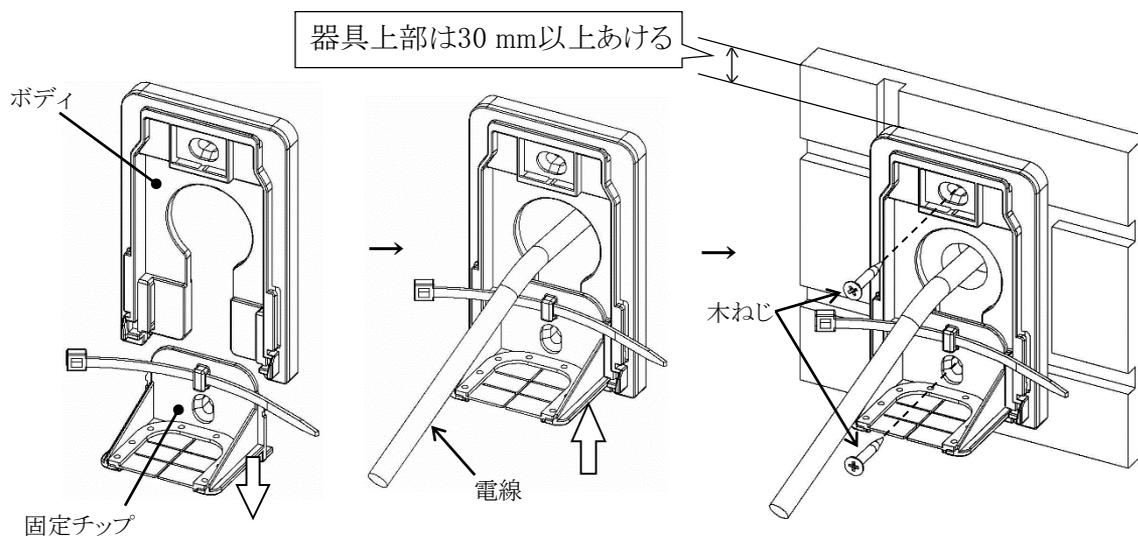

品番

WP91319
他1品番

品名

防雨入線カバー(露出・埋込両用)
他1品種


改

商品仕様書


№ 3

全 4

③電線の形を整えた後、インシュロックタイで電線を固定し、カバーを取付けてください。

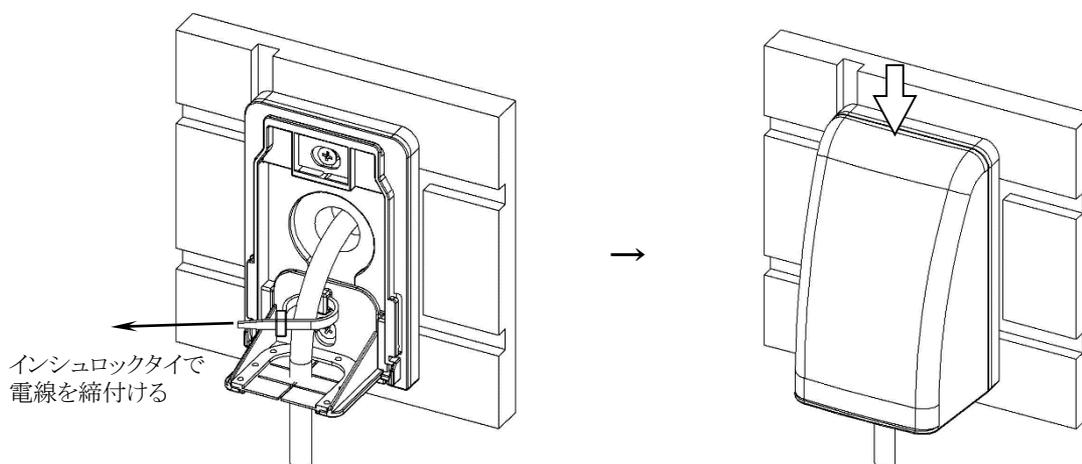

(2)ボックス工事取付けの場合
露出工事取付けの時と同様に取付けてください。

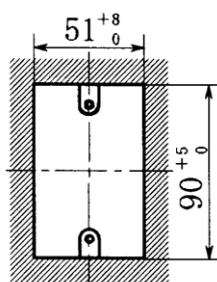

壁面加工穴寸法(単位:mm)

4. 施工上の注意事項

- 4-1 防水効果をよくするため、器具の取付面はできるだけ凹凸がないように仕上げしてから器具を取付けてください。仕上げができない場合は、防水ブッシング(WK9905K[別売])をご使用ください。また器具周辺のコーキングによって、より防水性能を確保することができます。
- 4-2 逆付けすると防水性がなくなりますので、ボディ表面の ↑ 上の刻印表示に従い取付けてください。
- 4-3 器具破損を防止する為、インシュロックタイは133.3 N以下の力で締付けてください。
- 4-4 ボックス工事取付けの時、スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水性が低下しますので注意してください。
- 4-5 ボックス工事取付けの時、ボックスねじを過大なトルクで締付けると、本体が変形してカバーが取付けにくくなりますので注意してください。
(適正締付けトルク : 0.4 N・m 以下)
- 4-6 CD管などの電線管は使用しないでください。曲げRが確保できずにカバーの浮き上がりや外れの原因になります。

品番	WP91319 他1品番	品名	防雨入線カバー(露出・埋込両用) 他1品種	改
----	-----------------	----	--------------------------	---

商 品 仕 様 書

№ 4

全 4

5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本社仕様書の記載内容をお守りください。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- ・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番WP91319
他1品番品
名防雨入線カバー(露出・埋込両用)
他1品種

改