


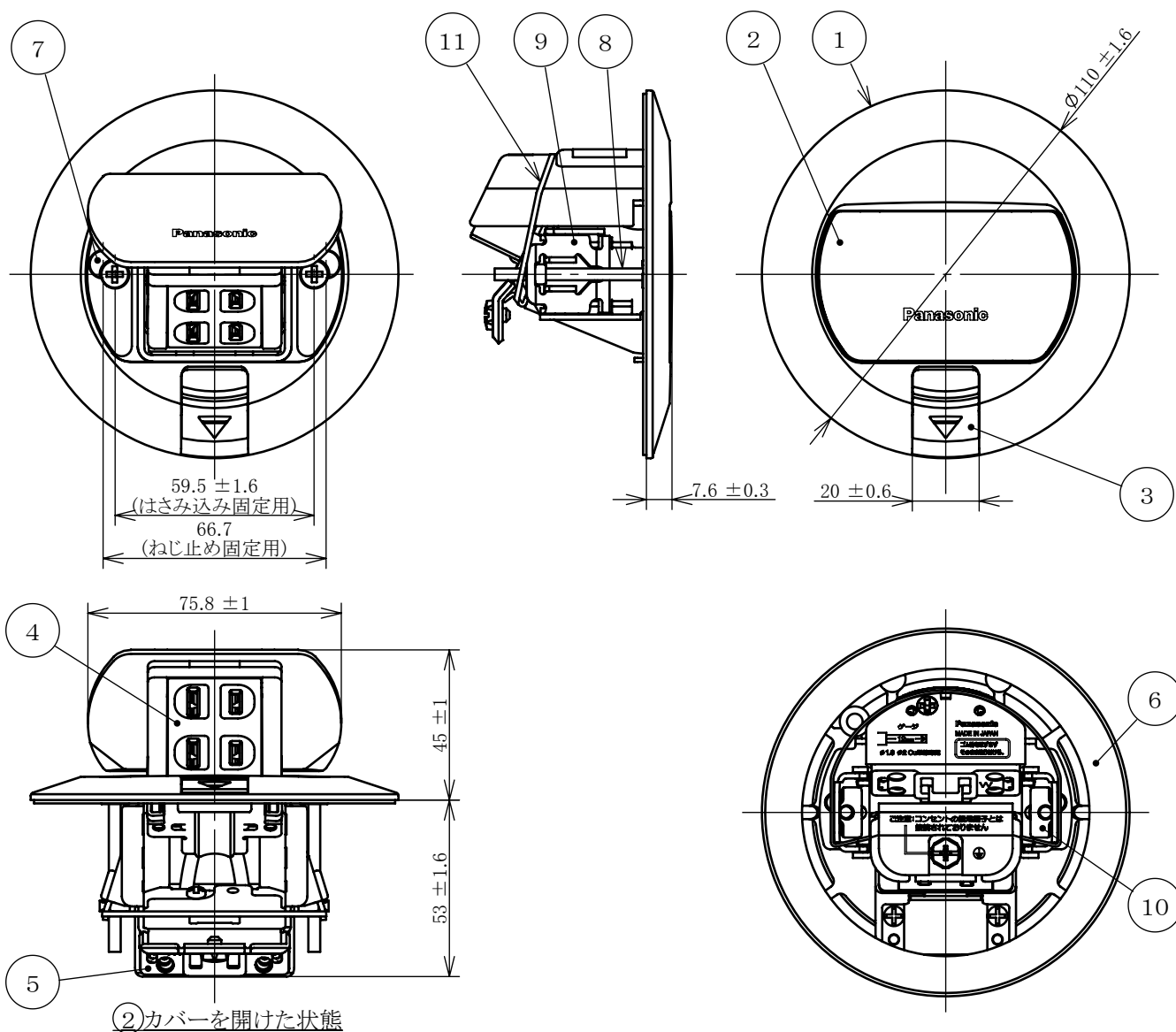

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格  | 15A 125V                                                                                             |
| 適合法規 | 電気用品安全法（特定電気用品）                                                                                      |
| 適合電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)<br>600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル<br>φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用 |

|    |          |                |              |     |
|----|----------|----------------|--------------|-----|
| 11 | ゴム輪      | 天然ゴム           | ——           |     |
| 10 | ナット      | 鋼板(t3.2)       | シルバー         |     |
| 9  | 可動片      | 鋼板(t1.6)       | シルバー         |     |
| 8  | 取付ねじ     | ステンレス鋼線(M4×50) | シルバー         |     |
| 7  | ねじ穴カバー   | ナイロン           | グレー          |     |
| 6  | プレートパッキン | クロロブレンゴム       | ブラック         |     |
| 5  | 速結端子     | ——             | グリーン         |     |
| 4  | 扉付コンセント  | ——             | ミルキー<br>ホワイト |     |
| 3  | 操作レバー    | アルミダイカスト       | シルバー         |     |
| 2  | カバー      | アルミダイカスト       | シルバー         |     |
| 1  | フロアプレート  | アルミダイカスト       | シルバー         |     |
| 番号 | 構成要素     | 材 料            | 色 彩          | 備 考 |

| 商 品 仕 様 図  |                                                            |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------|---|---|
| 品番         | DU5140PV                                                   | 改 | 2 |
| 品名         | アップコン扉付ダブルコンセント(送り端子付)(電線管工事用)<br>(はさみ込み・ねじ止め固定)(丸形)(シルバー) |   |   |
| パナソニック株式会社 |                                                            |   |   |