


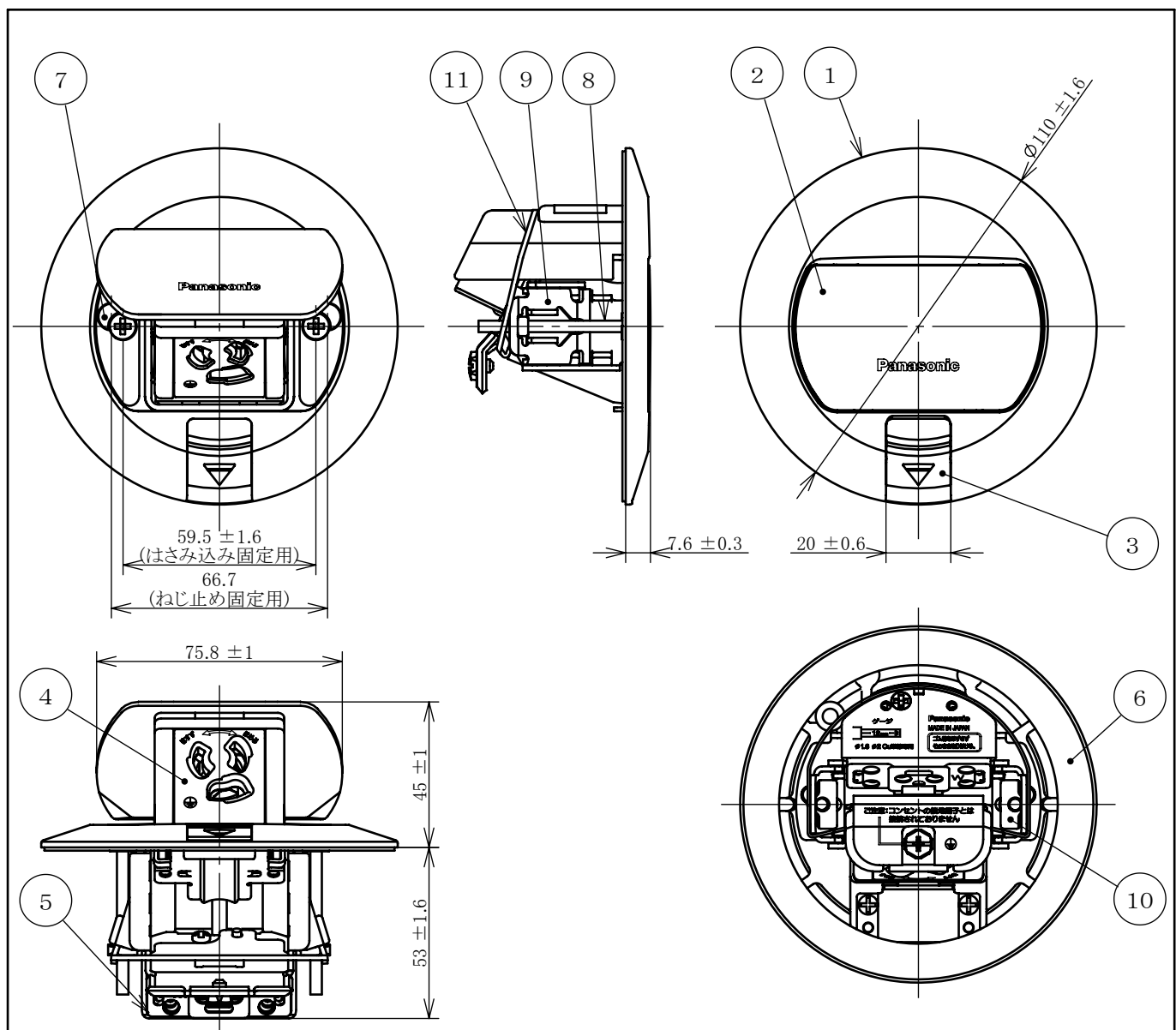

②カバーを開けた状態

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用

11	ゴム輪	天然ゴム	——	
10	ナット	鋼板(t3.2)	シルバー	
9	可動片	鋼板(t1.6)	シルバー	
8	取付ねじ	ステンレス鋼線(M4×50)	シルバー	
7	ねじ穴カバー	ナイロン	グレー	
6	プレートパッキン	クロロブレンゴム	ブラック	
5	速結端子	——	グリーン	
4	抜け止め接地コンセント	——	ミルキー ホワイト	
3	操作レバー	アルミダイカスト	シルバー	
2	カバー	アルミダイカスト	シルバー	
1	フロアプレート	アルミダイカスト	シルバー	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品番	DU5146PV	改	2
品名	アップコン抜け止め接地コンセント(送り端子付) (電線管工事用)(はさみ込み・ねじ止め固定)(丸形)(シルバー)		
パナソニック株式会社			