


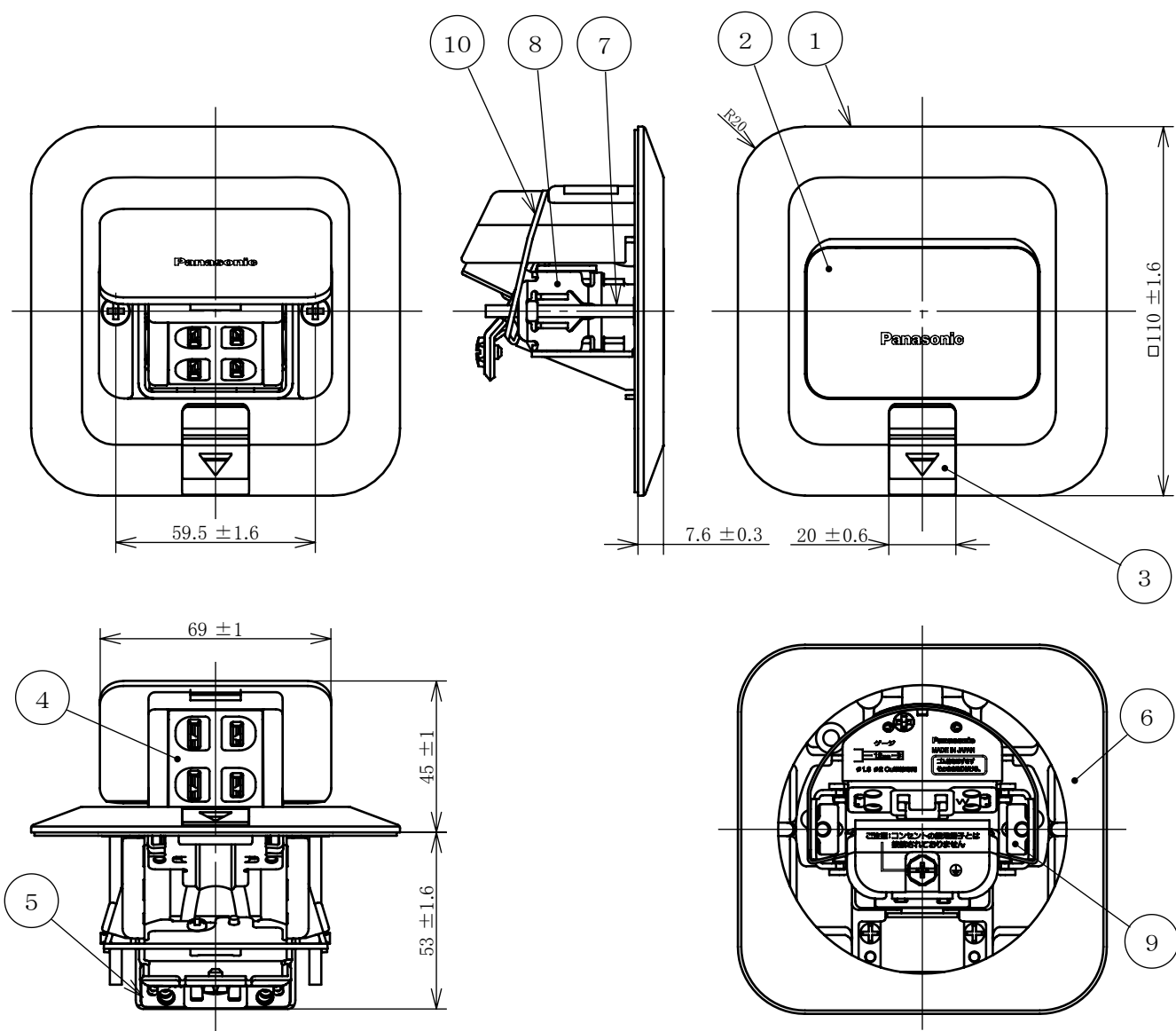

②カバーを開けた状態

定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用

10	ゴム輪	天然ゴム	—	
9	ナット	鋼板(t3.2)	シルバー	
8	可動片	鋼板(t1.6)	シルバー	
7	取付ねじ	ステンレス鋼線(M4×50)	シルバー	
6	プレートパッキン	クロロブレンゴム	ブラック	
5	速結端子	—	グリーン	
4	扉付コンセント	—	ミルキー ホワイト	
3	操作レバー	アルミダイカスト	シルバー	
2	カバー	アルミダイカスト	シルバー	
1	フロアプレート	アルミダイカスト	シルバー	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品番	DU5340P	改	1
品名	アップコン扉付ダブルコンセント(送り端子付) (電線管工事用)(はさみ込み固定)(角形)(シルバー)		
パナソニック株式会社			