

商品仕様書

1.形状および材料、色彩 商品仕様図による。

2.環境条件


- 2-1.使用場所
- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください
 - ・水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
 - ・体育館、ボールなどの強い衝撃が加わる場所で使用しないでください。
- 2-2.使用温度範囲
- ・ $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

3.使用方法 (1連～6連、ミニ共に共通)

3-1.取付・取外し方法 ・プレートと固定枠はセットでお取扱ください。

下図はWN65019を示す。本仕様書適用の他品番についても同様です。

■プレート取付方法

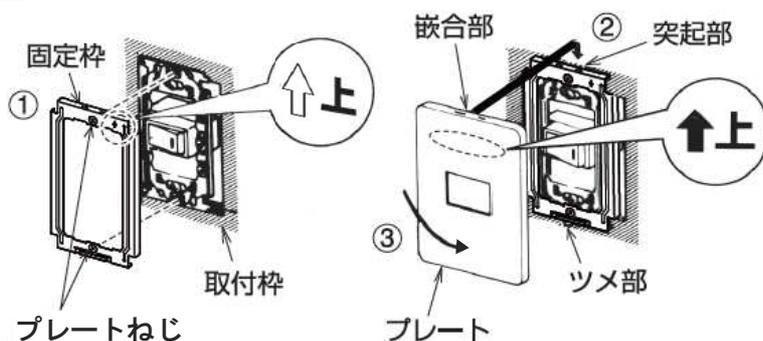

■プレートのはずし方



3-2.プレートねじ締付トルク $0.2 \text{ N}\cdot\text{m} \sim 0.4 \text{ N}\cdot\text{m}$

4.使用上の注意事項

- (1) 壁に接触するプレートのエッジに耐食加工(フルコート加工)をほどこしてはいますが、強アルカリ性の壁、クロス壁、じゅらく壁の場合は、充分乾燥してから取付けてください。
- (2) 1連プレートの固定枠とプレート、どちらか一方を誤って逆に取り付けた場合
- ・はずすときにドライバーの受け部分(ツメ部)がないため、壁を傷付ける恐れがあります。
 - ・再利用はしないでください。
- はずしたプレートと固定枠は変形し、プレートがはずれる恐れがあります。
- (注) 2連以上のプレートは逆取付では固定できません。
- (3) プレートと固定枠は上下方向を合わせて確実に取付けてください。
- プレートがはずれ電源プラグの刃に接触した場合、感電・短絡、火災の原因になります。