

Panasonic®

フルカラー

WN 5242

埋込パイロットスイッチC

3路 ネーム付 4 A

4 A 300 V AC



4 A

適合負荷電流

0.1 A ~ 4 A

適合容量の目安

〔100 V機器の場合〕

換気扇 (力率0.6の場合)	10 W ~ 240 W
白熱灯 (力率1.0の場合)	10 W ~ 400 W
蛍光灯 (力率0.4の場合)	10 W ~ 160 W

安全上のご注意

 
⚠ 警告

発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

- 負荷容量を超えて使用しない

4 A以上の負荷には使用しない!

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む



- 3コ接続の場合、スイッチ1コあたり、3 A以下で使用する



ONでスイッチが光り 2カ所から消し忘れを防止

(既設のスイッチと取り替えられます。)



使用上のご注意


- 10 W 未満の負荷では、発光ダイオードが点灯しない場合があります。
- 負荷を短絡させないでください。内部のコイルが断線して使用できなくなります。

■ 結線方法

① 10 ± 4 mm



② 奥まで差し込む

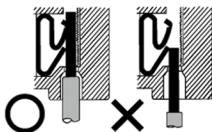

■ 適用電線

φ1.6 φ2 Cu (銅)単線専用

より線には WV2500 棒型圧着端子を
ご使用ください。