

商 品 仕 様 書

No. 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

品 番	品 名
WN7861K	フルカラー薄形金属ガードプレート 1 コ用(専用キー・取付枠付)
WN7862K	フルカラー薄形金属ガードプレート 2 コ用(専用キー・取付枠付)
WN7863K	フルカラー薄形金属ガードプレート 3 コ用(専用キー・取付枠付)

1.保証品質

1-1 形状及び材料・色彩 商品仕様図による。

1-2 性能

・試験方法はJIS C 8306 (配線器具の試験方法)による。

・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

耐熱	80℃±3℃ 1時間放置
防水性	JIS C 0920 IPX2に適合

2. 環境条件

2-1 使用場所 (1)住宅、事務所などの屋内、屋側(雨線内)


(2)過酷な取り扱いを受ける作業所、水が常時多量にかかる場所では使用しないでください。

2-2 使用周囲温度 -10℃～+40℃

3. 使用条件

3-1 取付方法

3-1-1 付属の取付枠を使用する場合

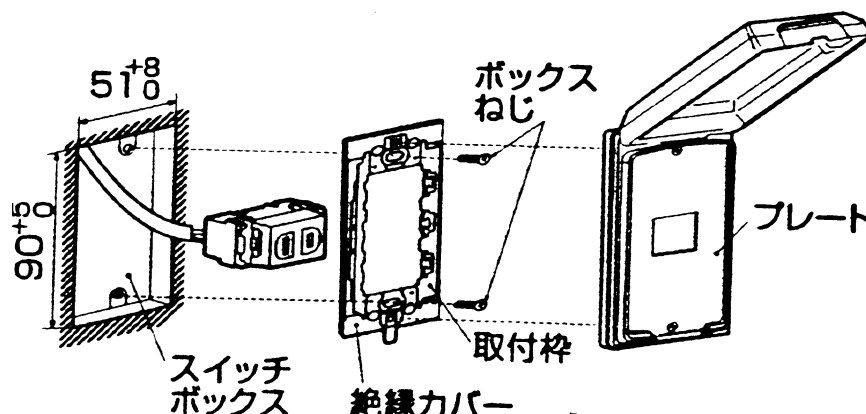

品
番

WN7861K
他2品番

品
名


フルカラー
薄形金属ガードプレート 1コ用(専用キー・取付枠付)
他2品種

改


5

3-1-2 取付枠付の器具(フルカラー ダブルコンセント WN1302010 など)を使用する場合

(1) 絶縁カバーについている取付枠をはずす。

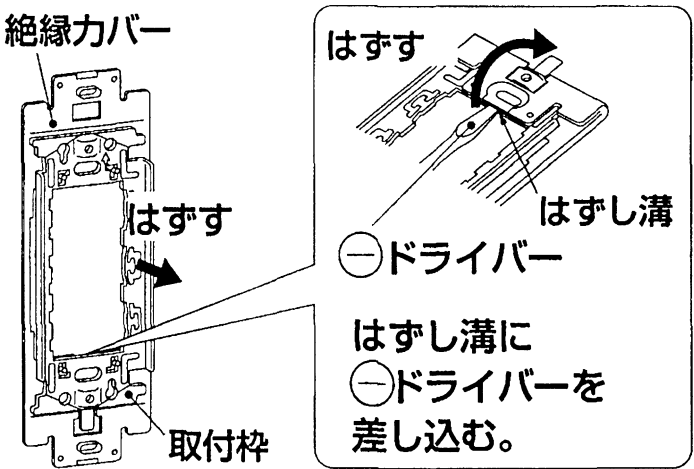

(2) 絶縁カバーに取付枠付器具を取り付ける。

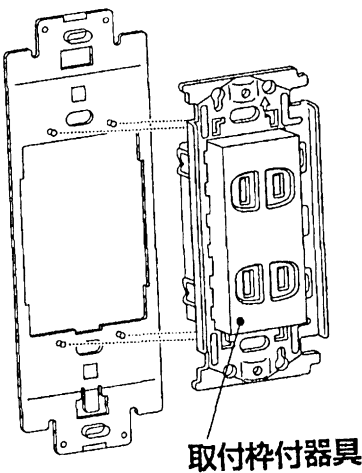

品番	WN7861K 他2品番	品名	フルカラー 薄形金属ガードプレート 1コ用(専用キー・取付枠付) 他2品種	改	
----	-----------------	----	---	---	--


商 品 仕 様 書

No. 3

全 4

3-2 施工上の注意事項


- (1) 取付面はできるだけ凹凸の少ない様に仕上げて防水効果を上げてください。
- (2) 屋外に取り付ける場合、下図のように必ず雨線内(斜線内)に取付けてください。

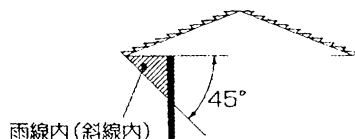

- (3) 石膏ボード用C型はさみ金具(WN39929020)を除くはさみ金具による取付けはできません。
- (4) 絶縁取付枠付の器具は使用できません。

3-3 使用方法

カバーのロック操作方法

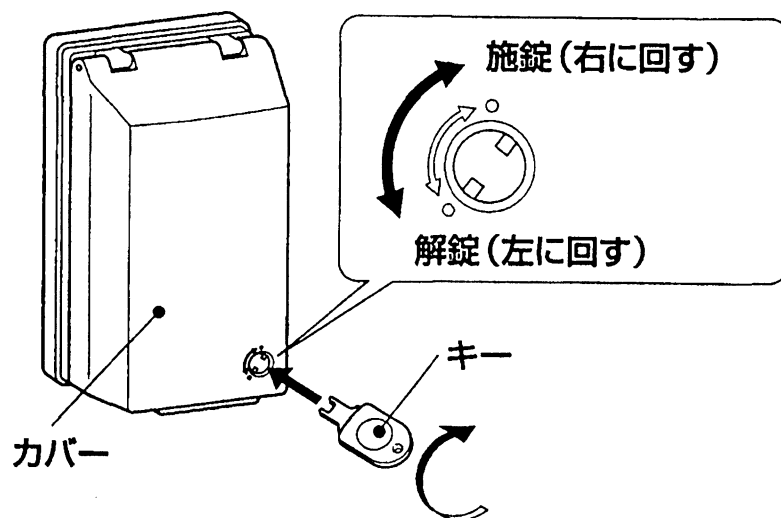

3-4 使用上の注意事項

- (1) 使用の際、カバーはなるべく下げてお使いください。また、使用後はカバーを確実に閉じてください。雨水の浸入により感電や火災の原因になります。

品
番

WN7861K
他2品番

品
名

フルカラー
薄形金属ガードプレート 1コ用(専用キー・取付枠付)
他2品種

改

商 品 仕 様 書

No. 4

全 4

4. 安全確保のための施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます

- 本品の使用及び施工は必ず本仕様書の記載内容をお守りください。
誤った施工をされますと器具(スイッチ、コンセント)の動作不良, 端子部の異常発熱,
発火等の恐れがあります

5. 品質保証について

5-1 保証期間

- 本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より1 年間です。

5-2 保証内容

- 取扱説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には,
無料修理をさせていただきます。

5-3 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び、公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど),
異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WN7861K
他2品番

品
名

フルカラー
薄形金属ガードプレート 1コ用(専用キー・取付枠付)
他2品種

改