

商 品 仕 様 書					No	1
					全	3
本仕様書適用品番・品名一覧表						
連数	品 番	品 名	連数	品 番	品 名	
1連	WN65019	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 1コ用	2連	WN6555K	フルコート加工 フルカラー 新金属 埋込φ58コンセントプレート 2型	
	WN65029	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 2コ用		WN6523K	フルコート加工 フルカラー 新金属 埋込コンセントプレート 2型 2連	
	WN65039	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 3コ用	3連	WN6507K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 7コ用	
	WN65219	フルコート加工 フルカラー 新金属 角型埋込コンセントプレート 2型		WN6508K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 8コ用	
	WN65819	フルコート加工 フルカラー 新金属 電話線プレート 2型 (取付枠付)		WN6509K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 9コ用	
	WN65919	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付)		WN6583K	フルコート加工 フルカラー 新金属 電話線プレート 2型 (取付枠付) 3連	
	WN65539	フルコート加工 フルカラー 新金属 埋込コンセントプレート 2型		WN6593K	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付) 3連	
	WN65549	フルコート加工 フルカラー 新金属 埋込φ41コンセントプレート 2型		WN6533K	フルコート加工 フルカラー 新金属 埋込コンセントプレート 2型 3連	
2連	WN6504K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 4コ用	4連	WN6512K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 12コ用	
	WN6505K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 5コ用		WN6594K	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付) 4連	
	WN6506K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 6コ用	5連	WN6515K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 15コ用	
	WN6573K	フルコート加工 フルカラー 新金属 プレート 2型 3コ用 (2コ+1コ用)		WN6595K	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付) 4連	
	WN6574K	フルコート加工 フルカラー 新金属 プレート 2型 4コ用 (3コ+1コ用)	6連	WN6518K	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 18コ用	
	WN6582K	フルコート加工 フルカラー 新金属 電話線プレート 2型 (取付枠付) 2連		WN6596K	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付) 6連	
	WN6592K	フルコート加工 フルカラー 新金属 カバープレート 2型 (取付枠付) 2連	ミニ	WN6571K	フルコート加工 フルカラー 新金属ミニプレート 2型	
	WN65409	フルコート加工 フルカラー 新金属 2連接穴プレート 2型				
品 番	WN65019	品 名	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 (1コ用)			改 1

商品仕様書

№ 2

全 3

1.形状および材料、色彩 商品仕様図による。

2.環境条件

- 2-1.使用場所
- ・住宅、事務所などの屋内で使用してください
 - ・水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
 - ・体育館、ボールなどの強い衝撃が加わる場所で使用しないでください。
- 2-2.使用温度範囲
- ・-10℃ ～ +40℃


3.使用方法 (1連～6連、ミニ共に共通)

3-1.取付・取外し方法 ・プレートと固定枠はセットでお取扱ください。

図はWN65019を示す。本仕様書適用の他品番についても同様です。

■プレート取付方法

- ①固定枠の上下方向を確認し、固定枠を取付ける。
- ②プレートの上下方向を確認し、上方嵌合部を固定枠の上方突起部に引っ掛ける。
- ③プレートの下方を押し込み、固定枠の下方突起部に嵌め込む。

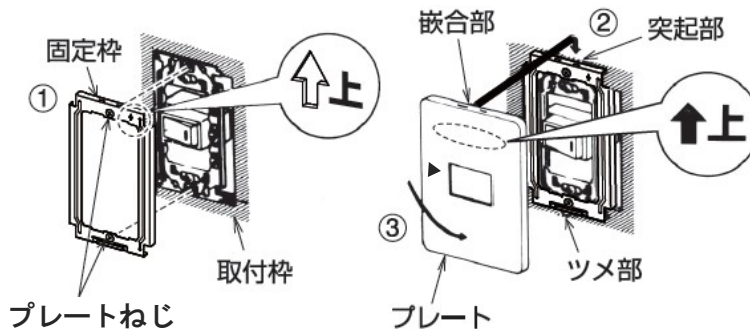


■プレートのはずし方

- ①ドライバーをプレート下方の外し溝に差し込む。
- ②ドライバーを回転させて固定枠とプレートの下部の嵌め込みをはずす。

※ドライバーで固定枠を突いて変形させないよう、ご注意ください。

取付け後、プレートの上下がズレたり、プレートが嵌らなくなる恐れがあります。

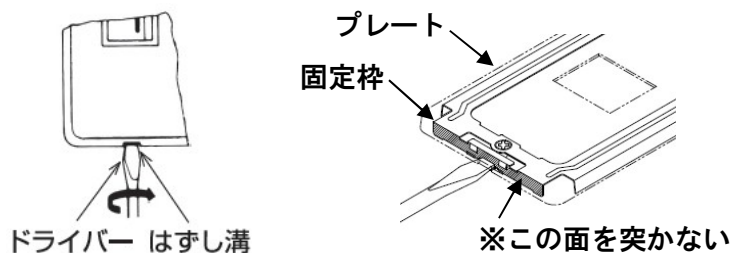

3-2.プレートねじ締付トルク

0.2 N・m ～ 0.4 N・m

品番	WN65019	品名	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 (1コ用)	改	1
----	---------	----	-----------------------------------	---	---

商 品 仕 様 書					No	3
					全	3
4.使用上の注意事項 (1) 壁に接触するプレートのエッジに耐食加工(フルコート加工)をほどこしていますが、 強アルカリ性の壁、クロス壁、じゅらく壁の場合は、充分乾燥してから取付けてください。 (2) 1連プレートの固定枠とプレート、どちらか一方を誤って逆に取り付けた場合 ・はずすときにドライバーの受け部分(ツメ部)がないため、壁を傷付ける恐れがあります。 ・再利用はしないでください。 はずしたプレートと固定枠は変形し、プレートがはずれる恐れがあります。 (注) 2連以上のプレートは逆取付では固定できません。 (3) プレートと固定枠は上下方向を合わせて確実に取付けてください。 プレートがはずれ電源プラグの刃に接触した場合、感電・短絡、火災の原因になります。						
5.安全確保のための施工上の禁止事項 下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。 ・本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(2.環境条件、3.使用方法、4.使用上の注意事項)をお守りください。						
6.品質保証について 6-1.保証期間 ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。 6-2.保証内容 ・取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 6-3.保証の免責事項 ・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および、損傷。 (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および、損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および、損傷。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および、損傷。 (5) 施工上の不備に起因する故障および、不具合。 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および、損傷。						
品番	WN65019	品名	フルコート加工 フルカラー 新金属プレート 2型 (1コ用)	改	1	