

[LED調光]とったらリモコン (EA940CF-109A)

LED照明の調光で快適な生活空間づくりと省エネの両立を実現!



新

[LED調光]
とったらリモコン
WTC56712W



寝室に

ダウンライトやブラケットも
リモコンでお好みの明るさに調光可能。



普段は壁スイッチで
ON/OFF



おやすみ前などに
リモコンを外し



ベッドからリモコンで
お好みの明るさに
調光できます

新

絶縁枠

受信器

発信器 (裏面)



蓄光部



セット

2線

親器

電池同梱

3T(60M)Hワイヤレス



▶ WTC56712W



とったらリモコン

(2線式・親器・3路配線対応形)

(調光用・3チャンネル形)

(適合LED専用3.6A)(ホワイト)


[適合プレート]

[ラウンド] WTC7101W

(EA940CD-481 : 別売)

注) 金属ボックス使用時、金属製プレートを使用しないで
ください。誤動作の原因になることがあります。

寸法図

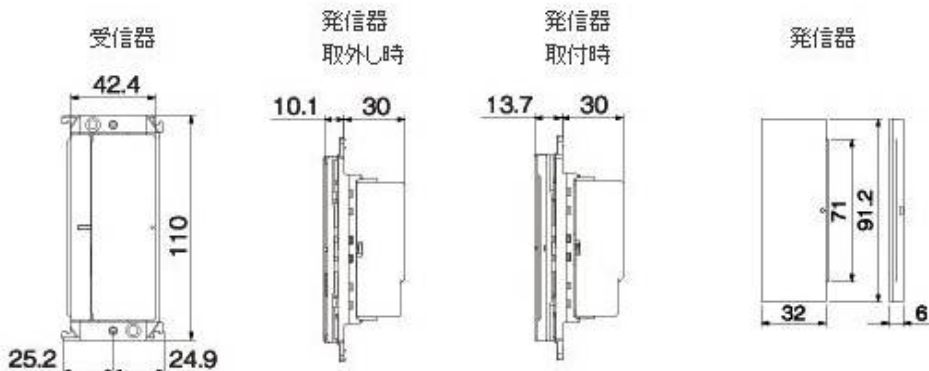

仕様

受信器		発信器	
定格	360VA 100V AC	適用電池	リチウム電池(CR2025)(市販)
定格周波数	50Hz/60Hz	電池寿命	約2年(2回操作/日)
消費電力	0.4W	チャンネル数	3チャンネル(A、B、C)
使用周囲照度	5000 lx以下 注)直射日光や強い光が当たると発信器で入/切できない場合があります。	標準到達距離 (発信器を取り外した状態)	
使用周囲温度	0°C～35°C		
チャンネル数	3チャンネル(A、B、C)		
調光範囲	約0%～100%		
		障害物のない見通しのよい空間で約10m(正面)	

各部のなまえとはたらき

■受信器

ハンドル

受信器からのON操作時は、すばやく100%点灯します。
●受信器からでも調光できます。(点灯中に長押しすると減光します。)

緑ランプ

- スイッチがOFFの時点灯。
- 調光ボタン操作時、最大または最小調光レベルで点滅します。
- タイマー動作中は点滅します。

発信器から操作した時、緑ランプが1回点滅します。

受信器側には磁石が内蔵されていますので発信器が固定できます。
注)発信器側には磁石は内蔵されていません。

■発信器

切/入操作ボタン

まぶしくないようにゆっくり点灯「ソフト点灯」、消灯「ソフト消灯」します。
●前回調光時の明るさで「ソフト点灯」します。

チャンネル切替スイッチ

出荷時はA設定です。

調光ボタン

点灯時「明」から「暗」まで、お好みの明るさに、調光できます。

お好み調光ボタン

あらかじめ設定した明るさで照明を点灯します。
●発信器のお好み調光ボタンを2秒以上押し続けることで調光レベルを記憶させることができます。

お好み調光ボタン操作時、受信器の緑ランプが1回点滅、2秒後に緑ランプが5回点滅し記憶完了

電池ホルダー


リチウム電池(CR2025)を入れてください。
出荷時は動作確認用に電池がセット。

遅れ消灯ボタン

60分後に照明が消灯します。

チャンネル設定

誤動作の恐れがありますので、同一部屋内に当社製ワイヤレススイッチ(受信器)は、最大3台までとしてください。その場合チャンネルはそれぞれA、B、Cとしてご使用ください。

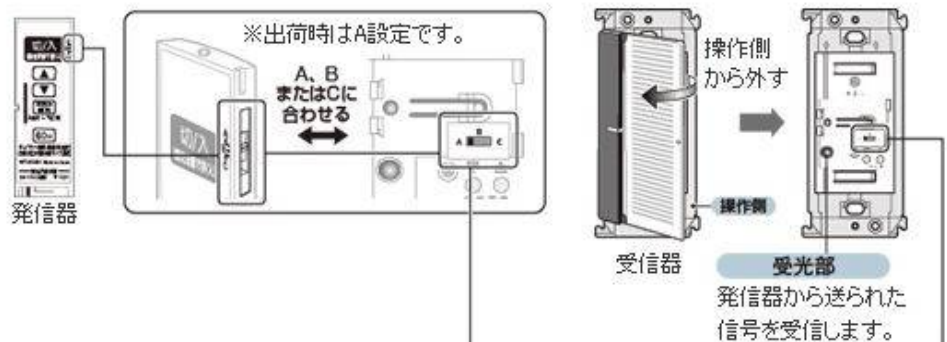

基本配線

WTC56712W (EA940CF-109A)

注) 親器には子器(WT5652、WT5654)しか接続できません。

