


# EA940CF-21, -22

([電子式] 遅れスイッチ)




## <共通寸法図>

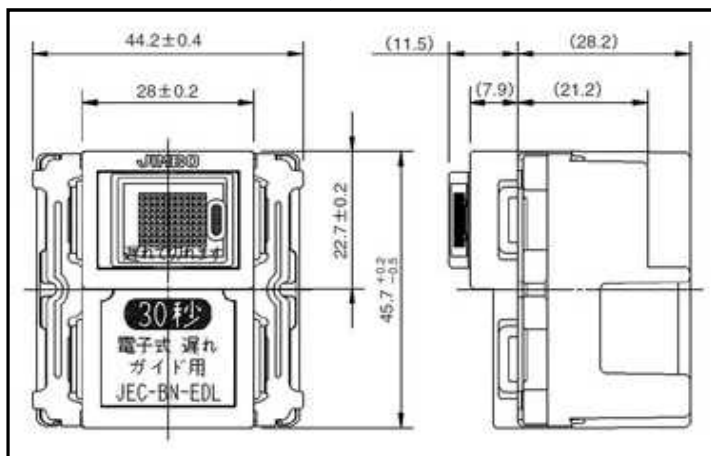

品番	仕様
<del>EA940CF-21</del>	<del>遅れ時間 30秒</del> 廃番
EA940CF-22	遅れ時間 3分

- 定格電流・・・11.5A
- 定格電圧・・・100V
- 遅れ回路・・・1.5A
- 証明回路・・・10A
- 遅れ回路適合負荷・・・換気扇：2～100W  
白熱灯：2～150W  
インバータ(蛍光灯)：10～65W
- 適用電線・・・φ1.6、φ2mm銅単線(長さ：13mm)
- サイズ・・・44.2(W)×45.7(H)×39.7(D)mm
- 重量・・・55g
- OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗間でもスイッチの位置が簡単に分かります。
- 外出時の玄関照明などに最適です。

## <EA940CF-21 回路図&結線図>

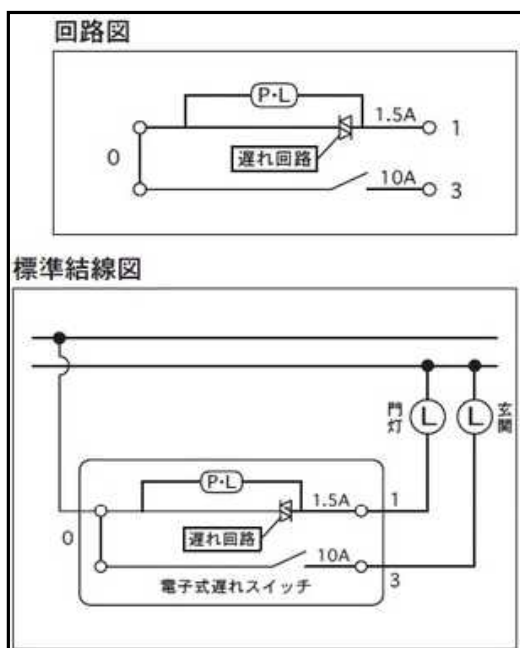

## <EA940CF-22 回路図&結線図>

