

# EA940CF-24, -25


([電子式] タイマースイッチ)



品番	設定可能時間
EA940CF-24	30分、1時間、2時間、連続
EA940CF-25	1時間、2時間、4時間、連続

- 換気扇用
- 定格電流・・・0.6A
- 定格電圧・・・100V
- 適用電線・・・φ1.6、φ2mm銅単線(長さ：13mm)
- 適合負荷(最高 / 最低)・・・60W / 2W
- サイズ・・・44.2(W) × 22.7(H) × 36(D)mm
- 設定ボタンを押すことで、連続運転と時間設定運転の切替が可能です。
- 設定した時間はボタン下のランプが点灯するので一目でわかります。

<EA940CF-24 図面>

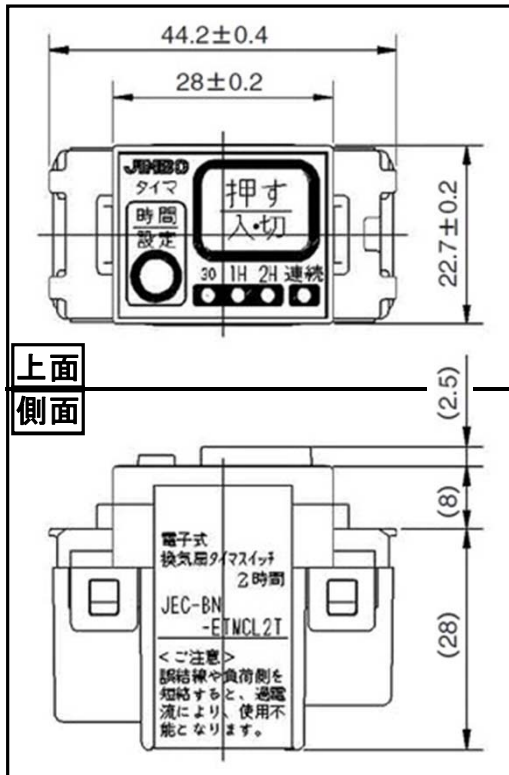

<EA940CF-25 図面>

