


電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント (新おやすみスイッチ)


電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント



暗くなると自動点灯、タイマの働きで設定時間に自動消灯します。

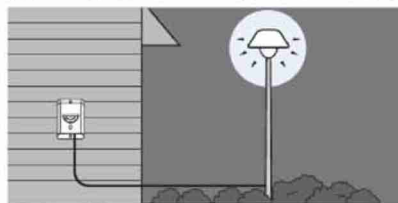

庭園灯の場合

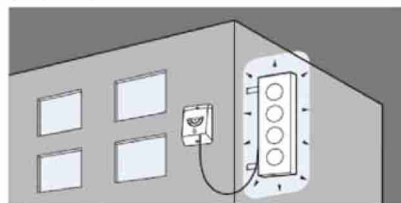

看板灯の場合

適合負荷 LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯

消灯タイマ付

点灯照度調整機能付

- AD(3A)
- 12A

● EE4353 EA940CG-10

電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント (タイマ連動コンセント 3A) (常時コンセント 12A) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 100V AC用

●負荷接続灯数は443頁をご参照ください。
注) 遮光フードはありません。

設定方法 タイマ

- ダイヤル数字は点灯してから消灯までの時間です。
- 時間設定は1~10時間(1時間単位)まで自由にでき、「切」にするとEEスイッチとして使えます。
- 1度セットしますと毎日繰り返し同じ動作をします。

一年間無調整の場合



「6」に合わせたままですと、夏と冬で消灯時刻が変わります。

●季節により、点灯開始時刻が変わるため、消灯時刻も変動します。




ご注意 共通使用について

- ① 次の場合、タイマがリセットされるため点灯時間が長くなる場合があります。ただし、翌日は正常に動作します。
 1. 夜間点灯中にヘッドライトなどの強い光が採光面に当たる場合。
 2. 夜間停電した場合。
- ② タイマで設定した消灯時刻よりも先に消灯照度以上になった場合は消灯します。
- ③ 消灯時間を変更する場合は、一度ダイヤルを「切」にしてから変更したい時間にタイマをセットしてください。
タイマで消灯後に再度点灯させたい場合は、ダイヤルを「切」にしてから再度タイマをセットしてください。


共通仕様

品番	EE4353-A WH5353AP	品番	EE4353-A WH5353AP
負荷容量	タイマ連動コンセント AC100V 3A 常時コンセント AC100V 12A	開閉寿命	3,000回以上
消費電流 (定格電圧・1000 lx)	20mA以下	動作照度	点灯照度 20 lx~80 lx 点灯後 5 lx~40 lx
動作電圧	AC90V~110V	消灯照度	点灯照度の5倍以下
		タイマ精度	設定目盛の±60分以内(25℃)


結線図 EE4353、EE4353A

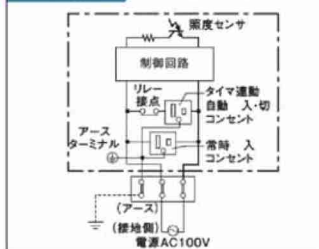

取付方法 EE4353、EE4353A

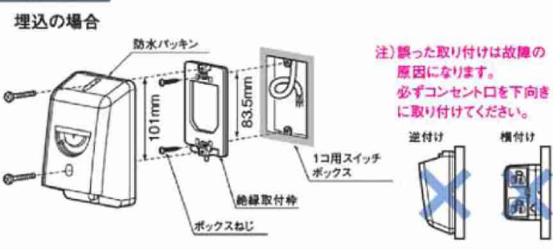

寸法図

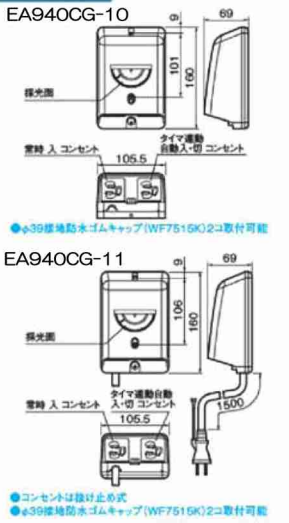

電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント(コード付)



適合負荷 LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・白熱灯

消灯タイマ付

点灯照度調整機能付

- AD(3A)
- 12A

● WH5353AP EA940CG-11

電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント (タイマ連動コンセント 3A) (常時コンセント 12A) (抜け止め式・アースターミナル・1.5mコード付) (ブラウン)P 100V AC用

●負荷接続灯数は443頁をご参照ください。
注) 遮光フードはありません。

既存のコンセントに差し込むだけでご使用いただけます。

