


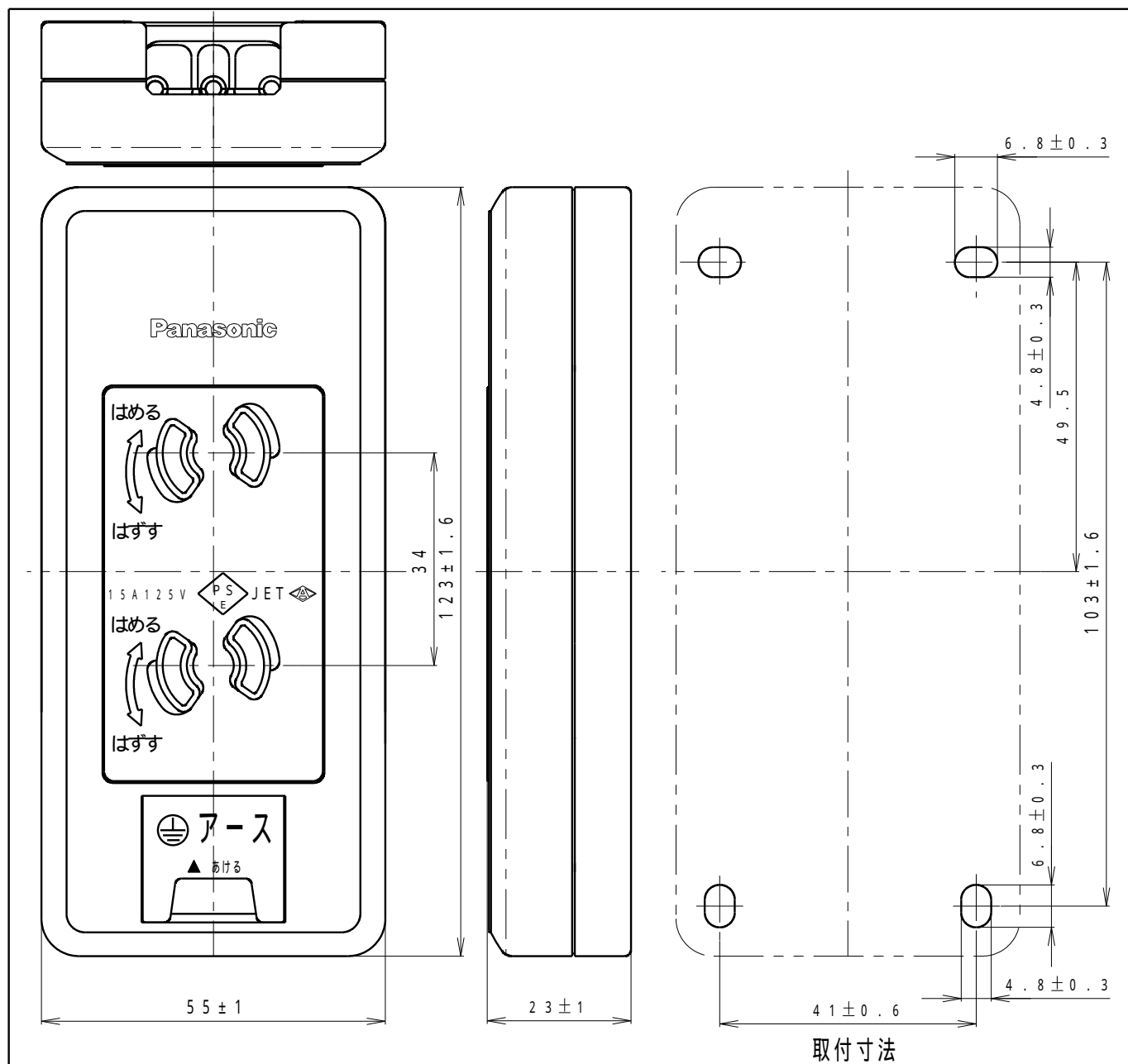

取付寸法

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格	J I S C 8303 (配線用差込接続器) に適合
適用電線	電源・ 接地端子部
	600Vビニル絶縁電線ビニルシースケーブル (VVF) φ1.6, φ2 Cu (銅) 単線専用 600Vポリエチレンケーブル φ1.6, φ2 Cu (銅) 単線専用 絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。
アース・ミナル部	φ1.6 Cu 単線
	1.25 mm ² ~ 2 mm ² (I V より線及びコード) 単線とより線を同時に使用しないでください。

商 品 仕 様 図				
4	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	_____
3	化粧カバー	A B S 樹脂	ミルク・ホワイト	_____
2	カバー	ユリア	ミルク・ホワイト	_____
1	ボディ	ユリア	ミルク・ホワイト	_____
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
品 番 W K S 3 1 7 改 2				
品 名 リファインシリーズ 露出アースターミナル付抜け止めダブルコンセント (フル端子)				
パナソニック株式会社				