


SXK-201

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

■適用電線

電源・接地端子部……φ1.6、φ2 VVF3心 Cu (銅) 単線専用
アースターミナル部…1.25 mm²~2 mm² (IVより線およびコード)
φ1.6 Cu (銅) 単線

■結線方法

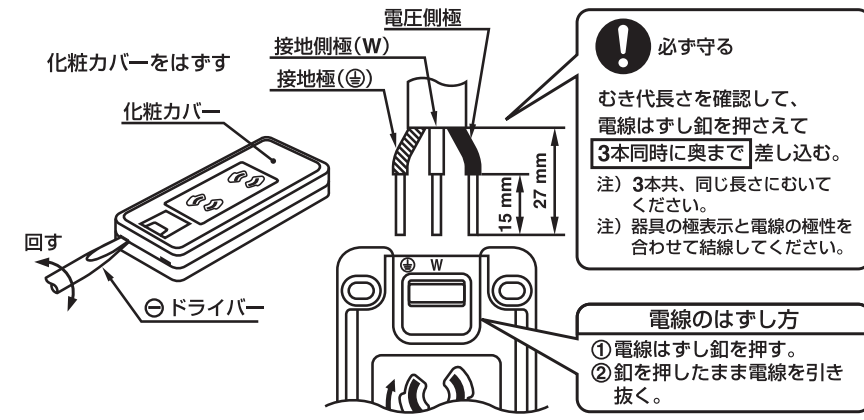

■取付ねじの適合範囲
φ3.5~φ4.1

安全上のご注意

⚠警告

- 取り替え前には必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- 電線被ふくをむいた後の折り曲げにより、ふぞろいとなった電線を差し込まないでください。差し込み不十分となり焼損や火災の原因になります。
- 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。差し込み不十分な場合、発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しないでください。使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。


WKS 317



5コ入

■モール取付の場合


下記方法にて取り付けていただくこと取り付け後の仕上がりがきれいになります。

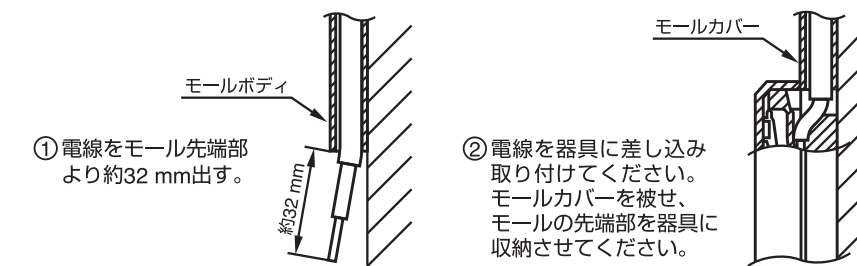

Panasonic®

WKS 317

リファインシリーズ
露出アースターミナル付
抜け止めダブルコンセント (フル端子)
15 A 125 V

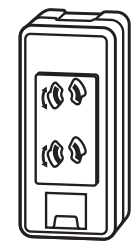

5コ入

パナソニック株式会社

ダンボール



箱