


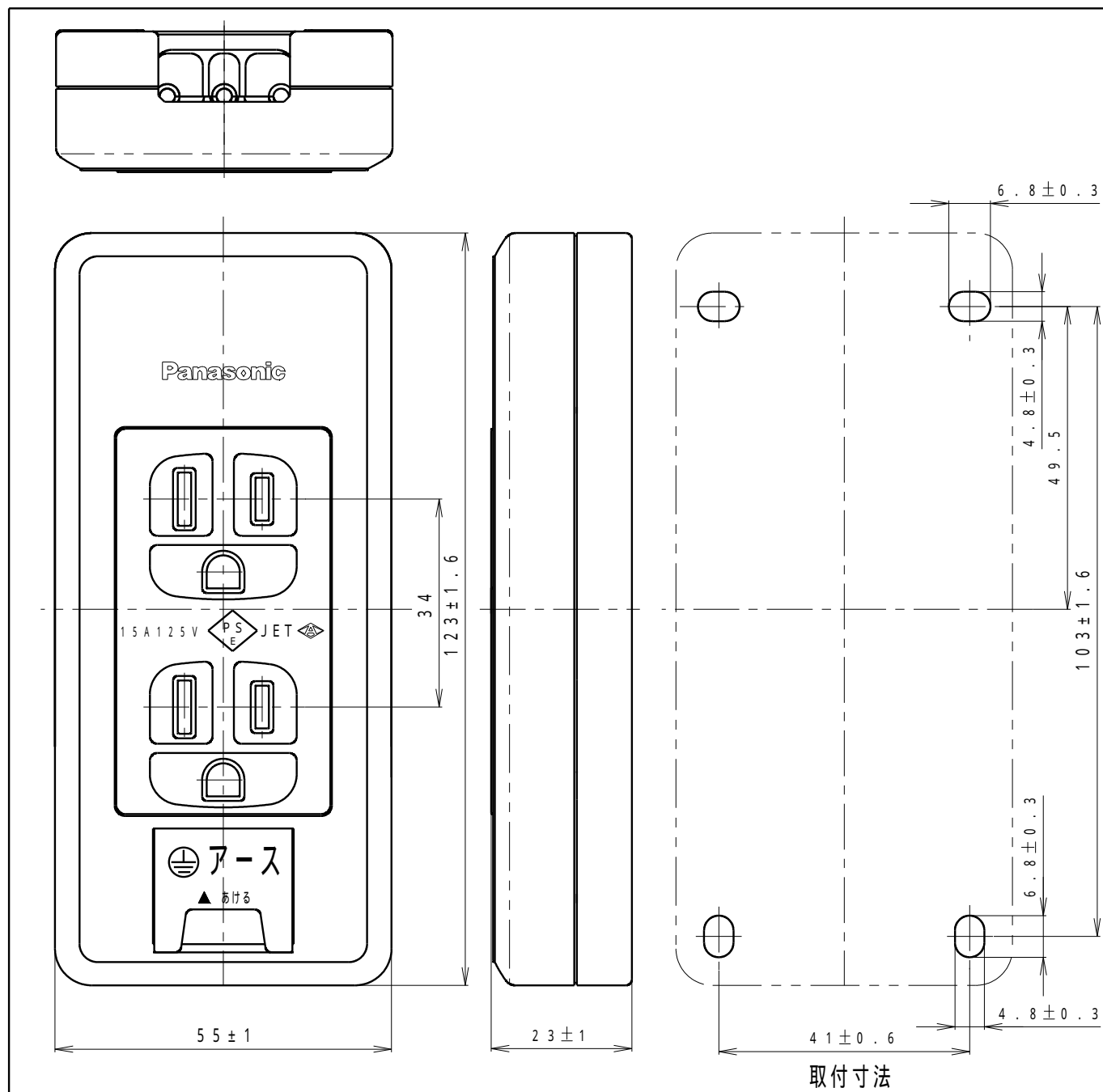

取付寸法

定 格		15 A 125 V
適 合 法 規		電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格		J I S C 8 3 0 3 (配線用差込接続器) に適合
適用電線	電源・ 接地端子部	600Vビニル絶縁電線ビニルシースケーブル (VVF) φ 1.6, φ 2 Cu (銅) 単線専用 600Vポリエチレンケーブル φ 1.6, φ 2 Cu (銅) 単線専用 絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。
	アースターミナル部	φ 1.6 Cu 単線 1.25 mm ² ~ 2 mm ² (IVより線及びコード) 単線とより線を同時に使用しないでください。

商 品 仕 様 図				
4	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	_____
3	化粧カバー	ABS樹脂	ミルク・ホワイト	_____
2	カバー	ユリア	ミルク・ホワイト	_____
1	ボディ	ユリア	ミルク・ホワイト	_____
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
品 番 名				
WKS217			改	2
リファインシリーズ 露出アースターミナル付接地ダブルコンセント (フル端子)				
パナソニック株式会社				