

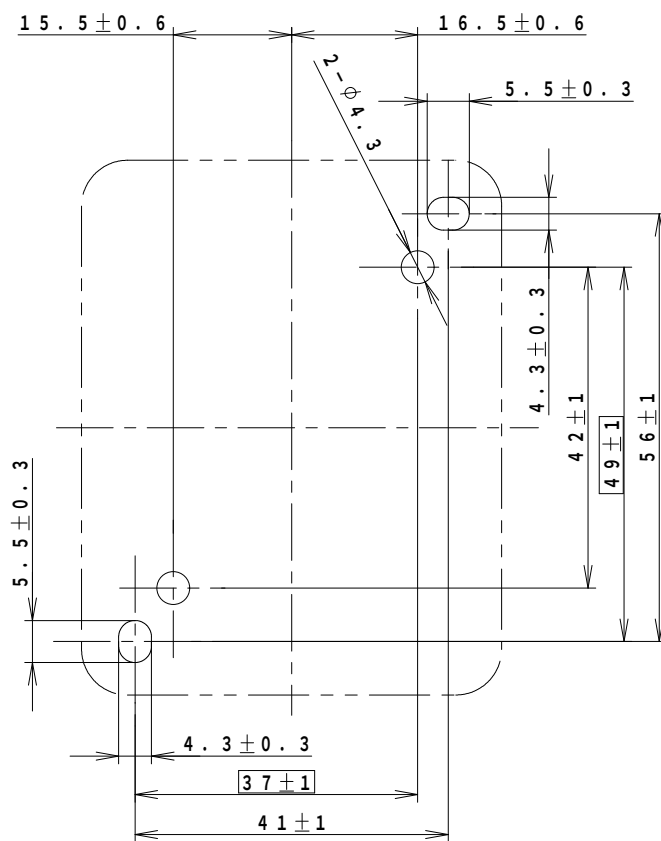


2 OFFのときオレンジ色に点灯

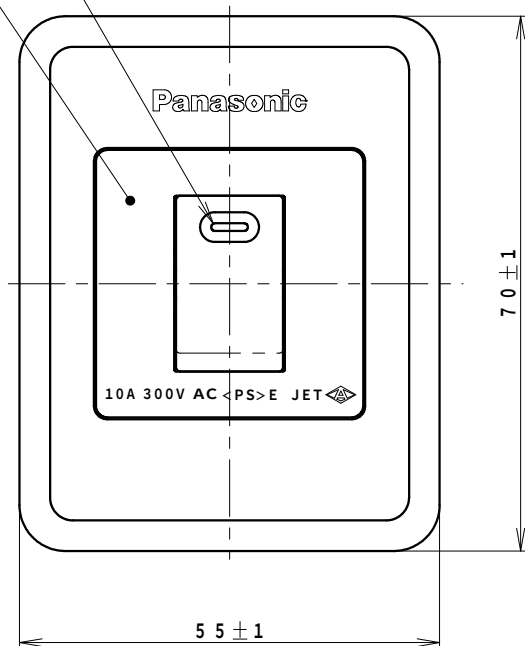

取付寸法

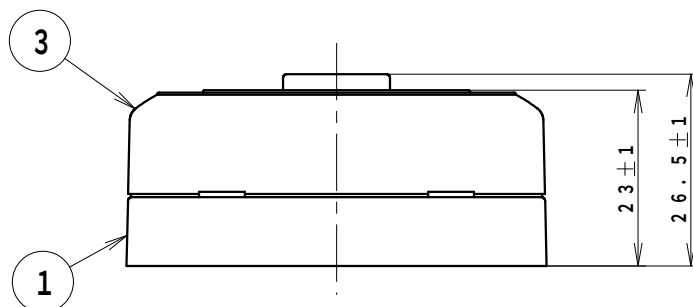

注記 □ 寸法はコーナプレート (WK9022) 取付ピッチ

定 格	10 A 300 V AC (表示ランプは100 V用)
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ類) に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線 (IV), 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm, φ2 mm Cu (銅) 単線専用

商 品 仕 様 図				
3	化粧カバー	ABS樹脂	ミルキーホワイト	品番
2	カバー	ユリア	ミルキーホワイト	品名
1	ボディ	ユリア	ミルキーホワイト	リファインシリーズ 露出ほたるスイッチB (片切) (100V用)
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
パナソニック株式会社				