


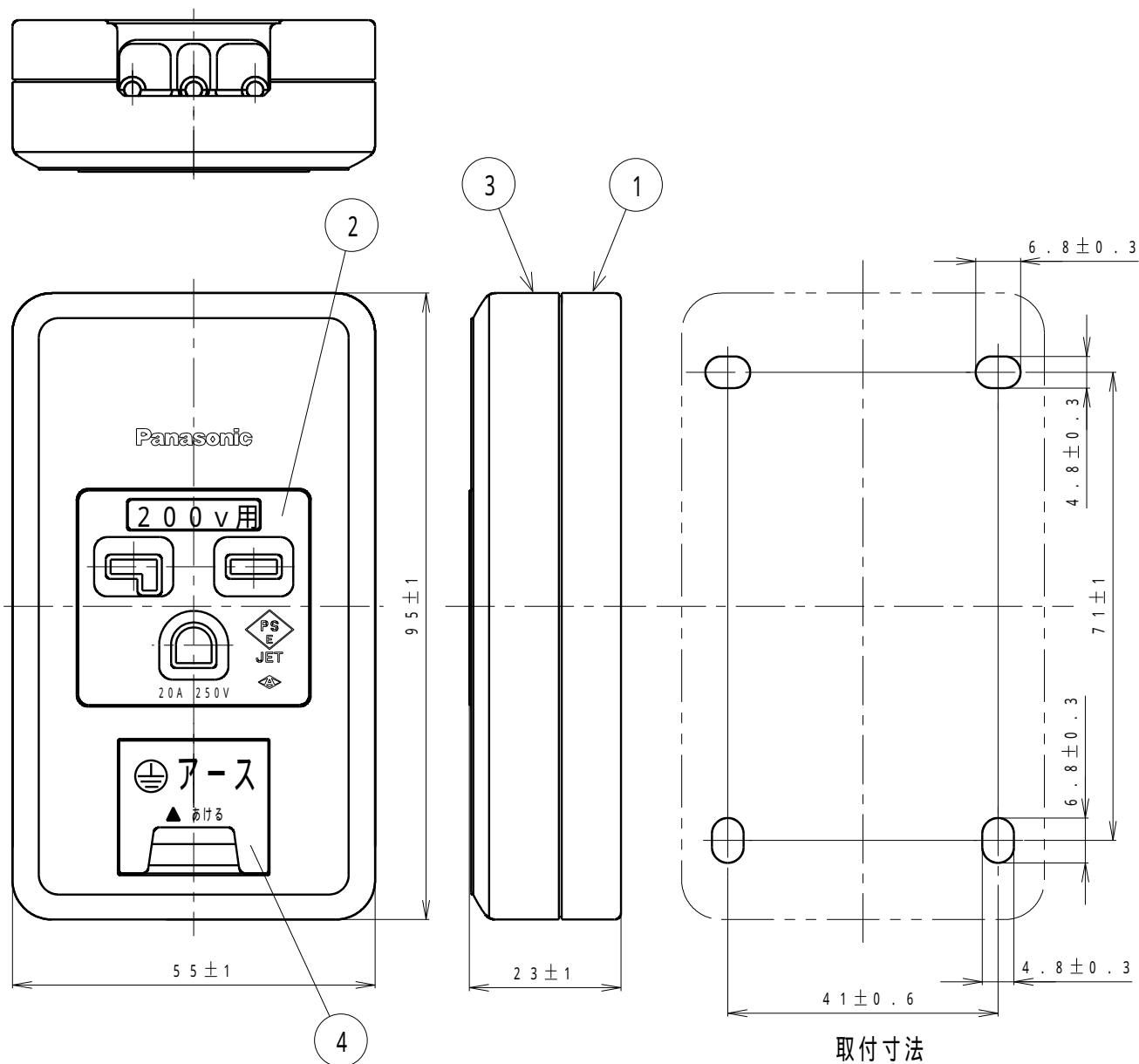

定 格		20 A 250 V
適 合 法 規		電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格		J I S C 8303 (配線用差込接続器) による
適用電線	電源・ 接地端子部	600Vビニル絶縁電線ビニルシースケーブル (VVF) φ2 Cu (銅) 単線専用 600Vポリエチレンケーブル φ2 Cu (銅) 単線専用 絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。
	アースターミナル部	φ1.6 Cu 単線 1.25mm ² ~ 2mm ² (IVより線及びコード) 単線とより線を同時に使用しないでください。

商 品 仕 様 図				
4	扉	ポリプロピレン	ミルク・ホワイト	品番 WKS296 改 4 品名 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント (250V) (フル端子)
3	化粧カバー	ABS樹脂	ミルク・ホワイト	
2	カバー	ユリア	ミルク・ホワイト	
1	ボディ	ユリア	ミルク・ホワイト	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				