

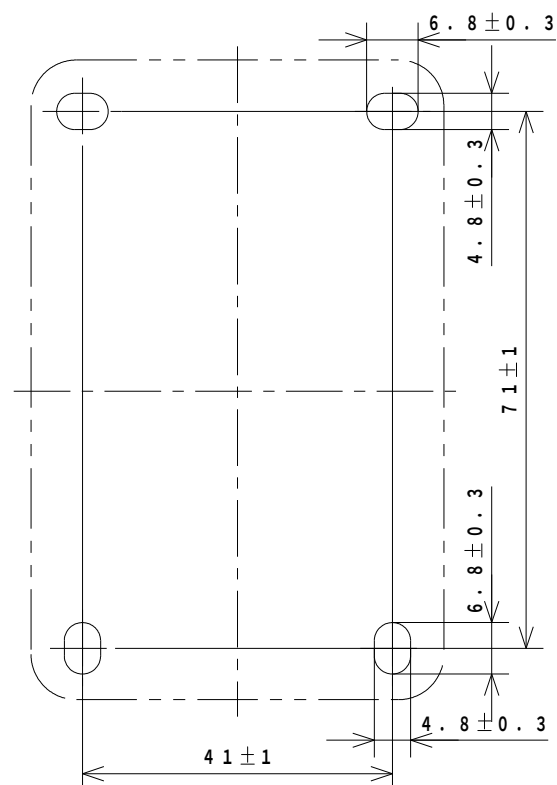


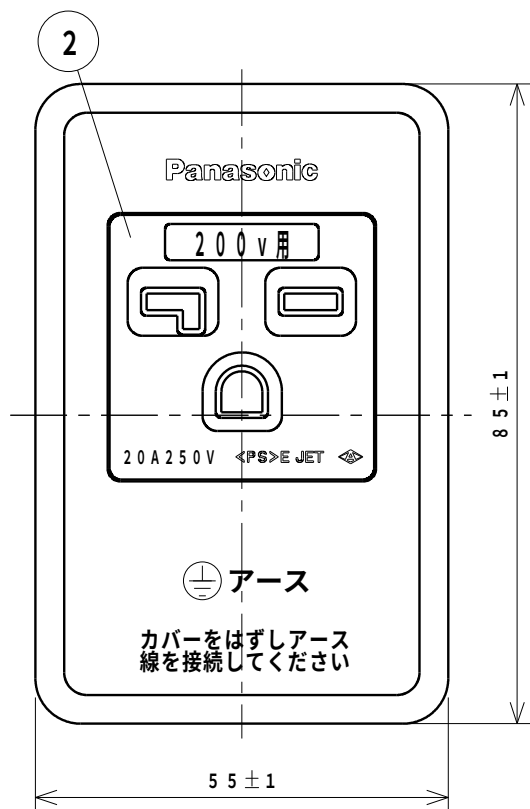

取付寸法

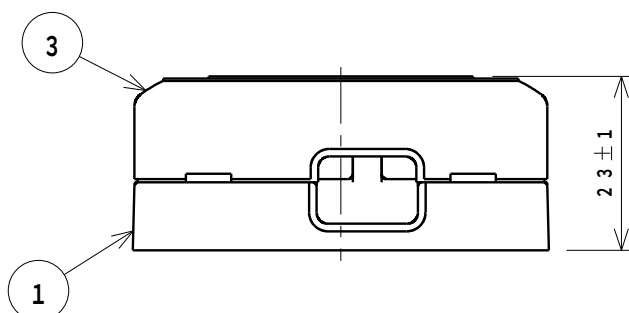

定 格		20A 250V
適合法規		電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格		JISC8303（配線用差込接続器）による
適用電線	電源・ 接地端子部	・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） $\phi 2$, $\phi 2.6$ 単線専用 ・600Vポリエチレンケーブル $\phi 2$, $\phi 2.6$ 単線専用
	アースターミナル部	$\phi 1.6$, $\phi 2$ Cu単線 $0.75\text{mm}^2 \sim 3.5\text{mm}^2$ （IVより線及びコード） ※単線とより線を同時に使用しないでください。

					商 品 仕 様 図				
					品番 品名	W K S 2 9 4		改	4
3	化粧カバー	A A S 樹脂	ミルク・ホワイト			リファインシリーズ			
2	カ ハ ー	ユリア樹脂	ミルク・ホワイト			15 A ・ 2 0 A 兼用露出アースターミナル付接地コンセント（250 V）			
1	ボ デ イ	ユリア樹脂	ミルク・ホワイト						
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社				