


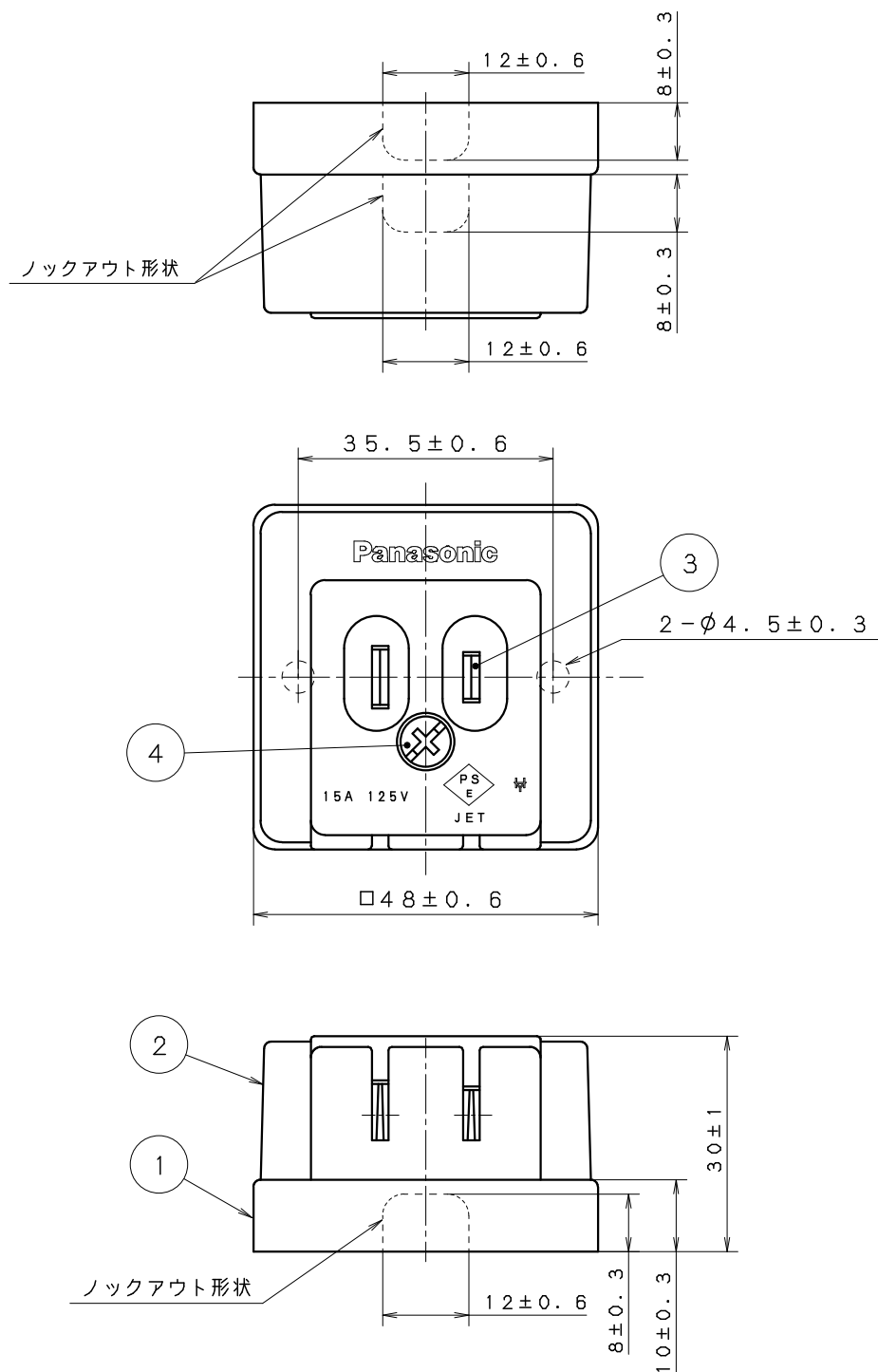

注 記

VVFケーブル用ノックアウトは、カバー（1ヶ所），ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形（VVF） 600 Vビニル絶縁電線（IV） $\phi 1.6 \text{ mm}$, $\phi 2 \text{ mm}$, 2 mm^2 , 3.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M4）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品番
3	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		WK1013W
2	カバ ー	ユ リ ア	ミルクホワイト	改
1	ボ ー デ ィ	ユ リ ア	ミルクホワイト	品名
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
L型2コロコンセント				
パナソニック株式会社				