


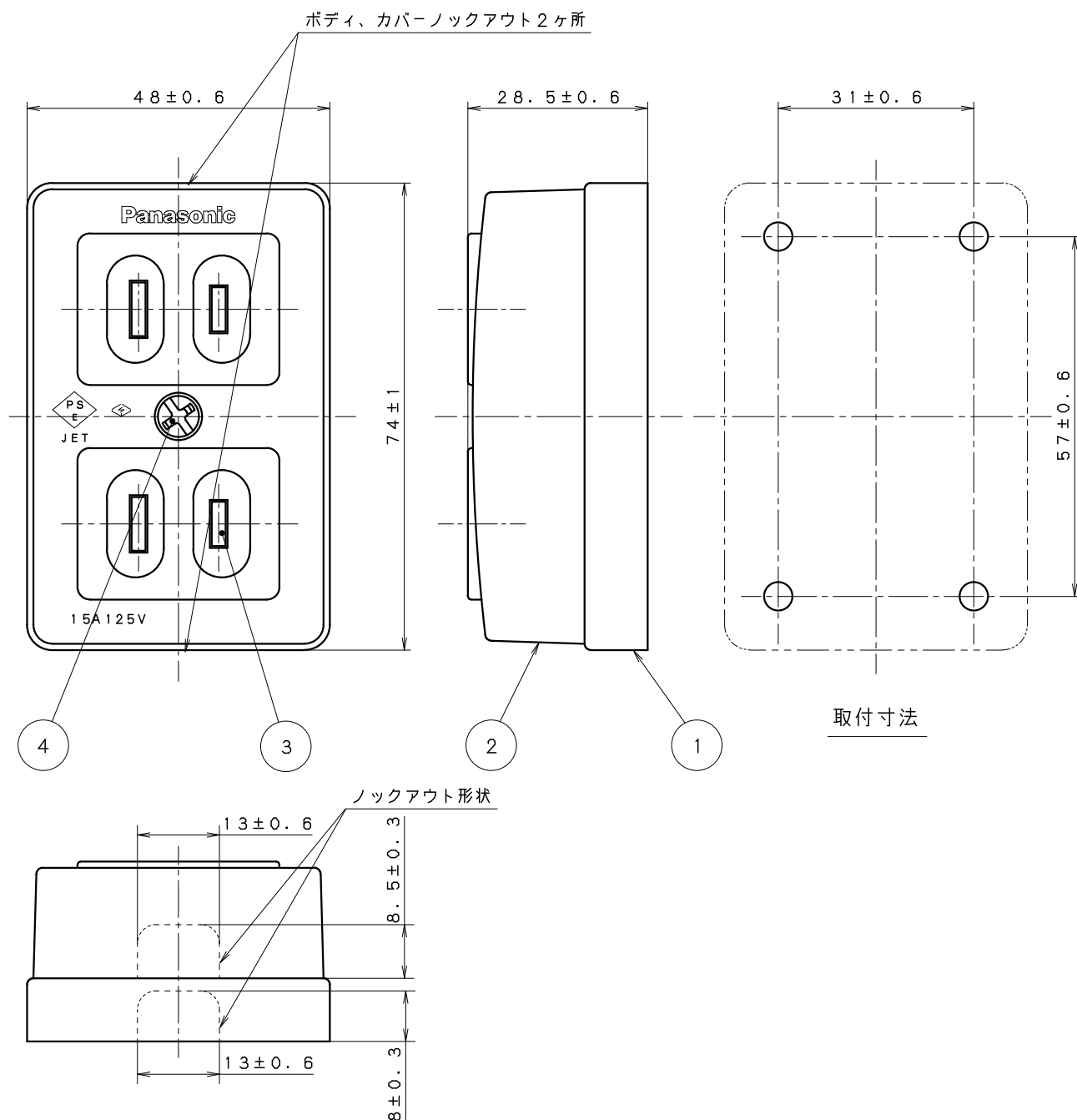

注 記

VVFケーブル用ノックアウトは、カバー（2ヶ所），ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
適 合 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適 用 電 線	600 Vビ ^ニ ル絶縁ビ ^ニ ルシースケフ ^ニ ル平形（VVF） 600 Vビ ^ニ ル絶縁電線（IV） $\phi 1.6 \text{ mm}$, $\phi 2 \text{ mm}$, 2 mm^2 , 3.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M3.5）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品 番 WK1021W 改 5 品 名 ダブルコンセント
3	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		
2	カバ－	ユリア	ミルク・ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユリア	ミルク・ホワイト	パナソニック株式会社
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理