


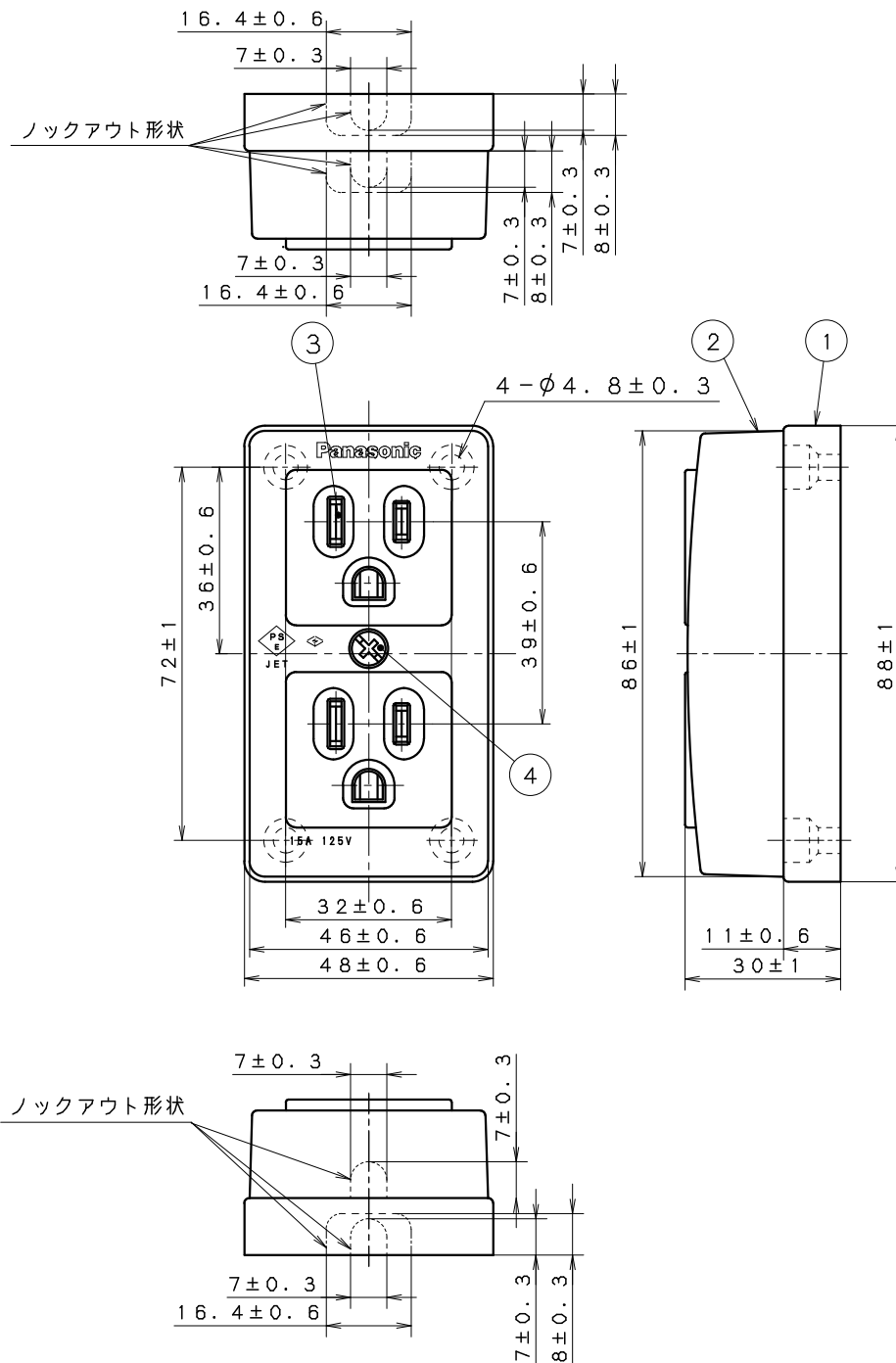

注 記

VVFケーブル用ロックアウトは、カバー（2ヶ所），ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vヒ" ニル絶縁ヒ" ニルシースケーフ" ル平形（VVF） 600 Vヒ" ニル絶縁電線（1V） $\phi 1.6\text{ mm}$, $\phi 2\text{ mm}$, 2 mm^2 , 3.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M3.5）	並ねめつきクロメート処理（三価）	品 番 WK3004W 改 7 品 名 接地タ" フ" ルコンセント（送り端子付）（125V） パナソニック株式会社
3	刃受ばね	ばね用黄銅（t0.8）		
2	カハ" ー	ユ リ ア	ミルキ-ホワイト	
1	ホ" テ" ィ	ユ リ ア	ミルキ-ホワイト	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理