

WK 3004W
接地ダブルコンセント
 (送り端子付) **125 V**



15 A 125 V

WK 3004W
接地ダブルコンセント
 (送り端子付) **125 V**

10コ入 パナソニック株式会社

WK 3004W
接地ダブルコンセント
 (送り端子付) **125V**



15 A 125 V



WK 3004W
接地ダブルコンセント
 (送り端子付) **125 V**

10コ入 パナソニック株式会社

JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合

安全上の注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
- 電線が入ったままでは、感電の危険になります。
- 端子が湿ったままだと、端子が腐敗します。
- ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電する原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に接続する
- 結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■適用電線

2. 2 mm^2 , 3.5 mm^2


- 2, 2 mm², 3.5 mm²

■取付ねじの適合範囲


4.1

■送り配線の例

送ります。

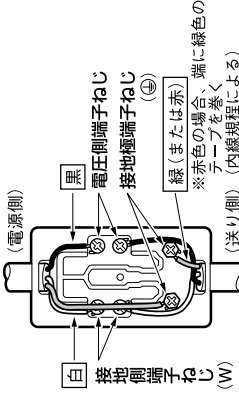

■ノックアウト仕様

 

眞生

- 接地線が電源端子部を通りますので絶縁被覆には、キズを付けないようにしてください。

500-5(K)

ハナウニツツ製品をご利用いただきありがとうございます。