


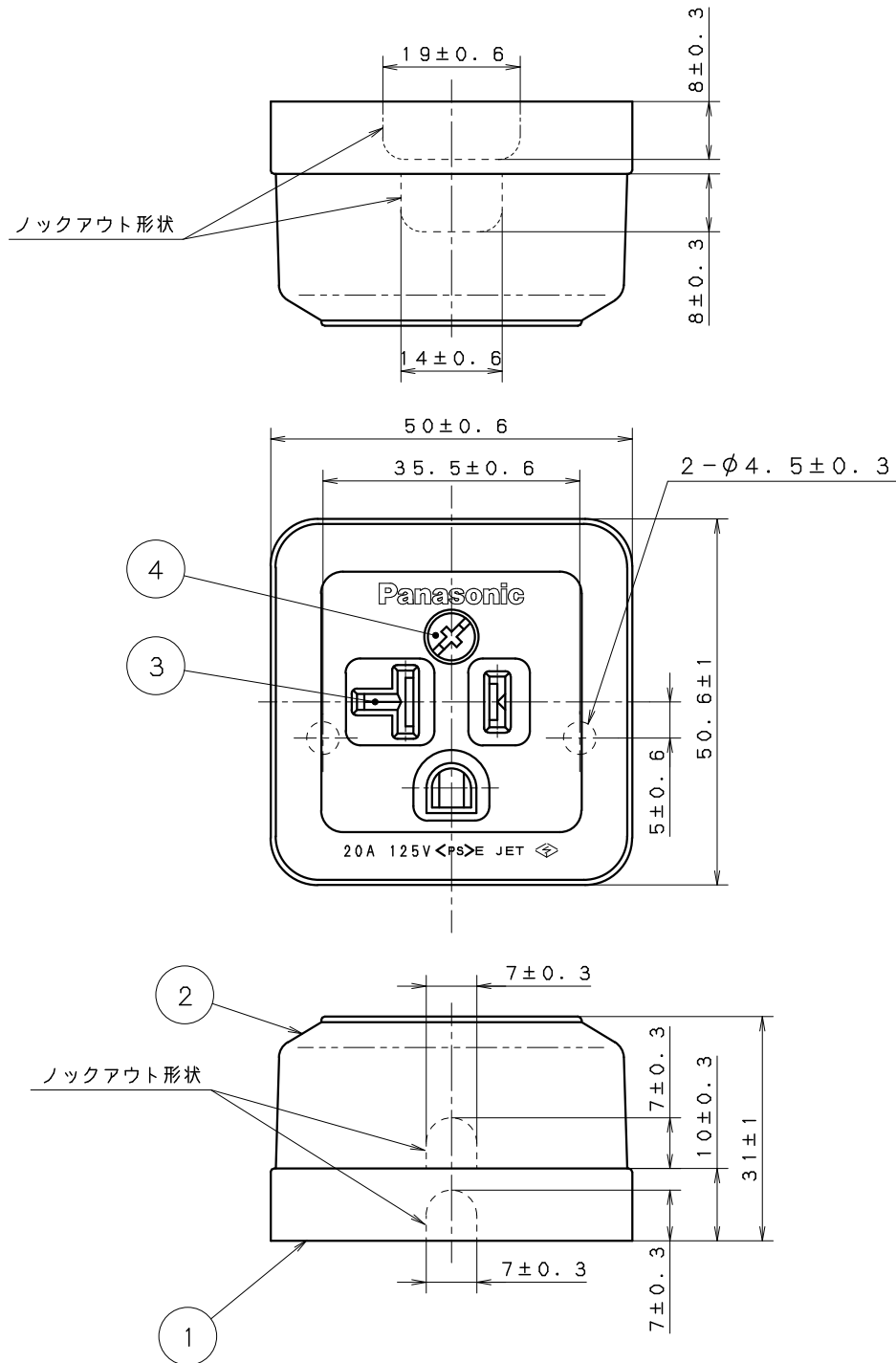

注 記

VVFケーブル用ノックアウトは、ボディ（2ヶ所）、カバー（2ヶ所）に施してあります。

定 格	20 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形（VVF） 600 Vビニル絶縁電線（IV） $\phi 2 \text{ mm}, 3.5 \text{ mm}^2$

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M3.5）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品 番 WK3821 改 6
3	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		
2	カハ ー	ユ リ ア	ミナハイト	品 名 15A・20A兼用接地角型コンセント
1	ホ ー テ ィ	ユ リ ア	ミナハイト	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				