


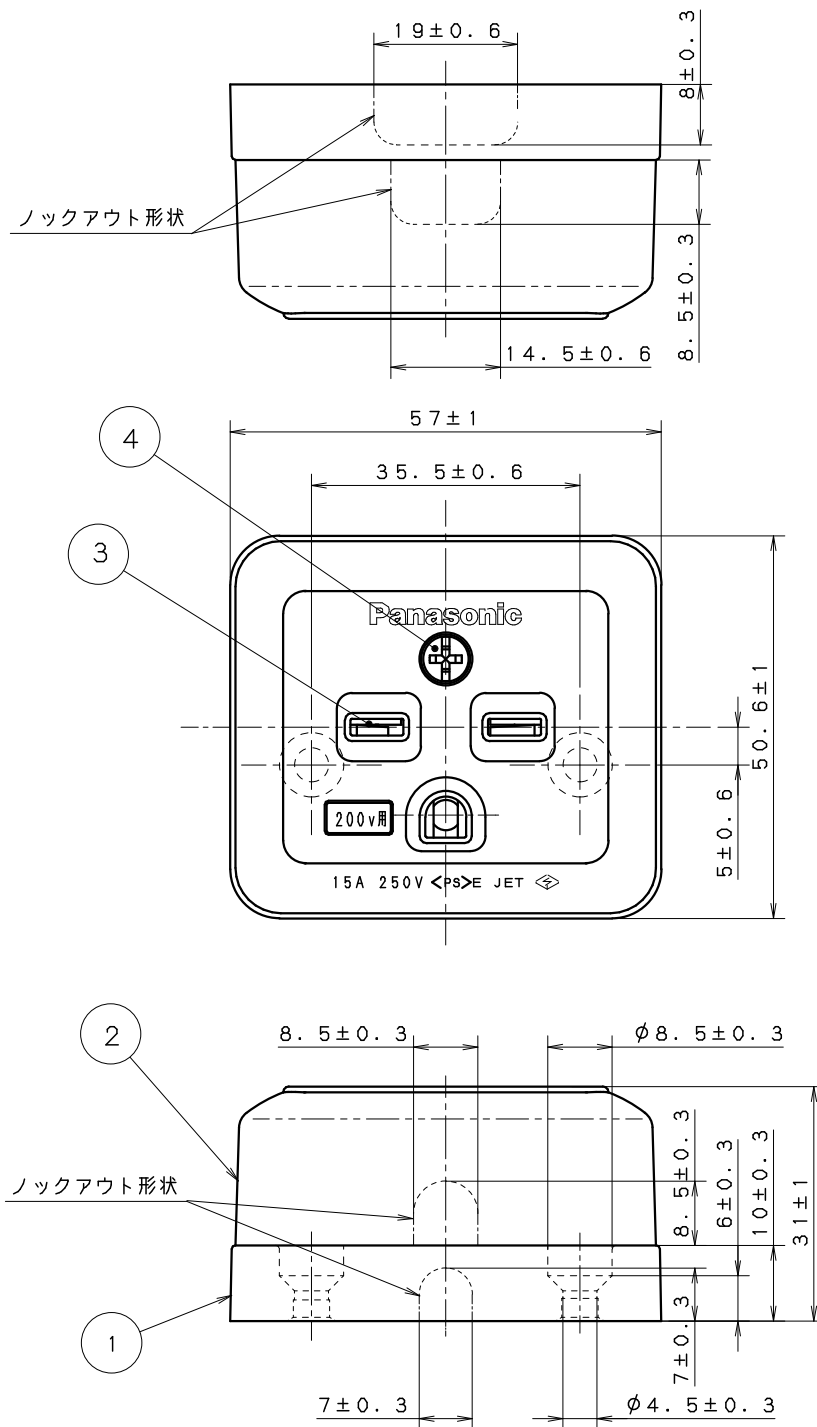

注 記

VVFケーブル用ロックアウトは、カバー（2ヶ所），ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	15 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形（VVF） 600 Vビニル絶縁電線（IV） $\phi 1.6 \text{ mm}$, $\phi 2 \text{ mm}$, 2 mm^2 , 3.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	銅線（M3.5）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品 番 WK3012 改 5 品 名 接地角型コンセント（250V） パナソニック株式会社
3	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		
2	カバー	ユリア	ミナ-和付	
1	ボディ	ユリア	ミナ-和付	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理