


WK 3012 158×102×58

Panasonic WK 3012
接地角型コンセント
250 V

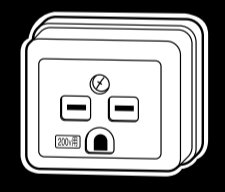

15 A 250 V

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303 に適合
安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
- 電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711 に適合する圧着工具を使用する
- 適合外の工具を使用すると、結線が不十分になるおそれがあります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
- ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
- 結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■ 適用電線

VVF-IV
φ 1.6、φ 2、2 mm²、3.5 mm²

■ 適用圧着端子


2 mm²の場合…日本圧着端子製 (丸形) 2-M4

又は、同等品をご使用ください。

■ 取付ねじの適合範囲

φ 3.5～φ 4.1

■ 結線方法

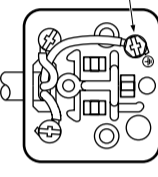

適合プラグ
15 A 250 V



パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

Panasonic

WK 3012
接地角型コンセント
250 V


ITF



24989602170352

10コ入 パナソニック株式会社

Panasonic WK 3012
接地角型コンセント
250 V

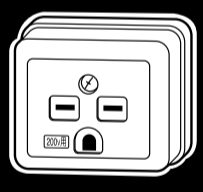


15 A 250 V

Panasonic

WK 3012
接地角型コンセント
250 V

15 A

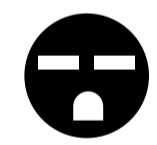

10コ入 パナソニック株式会社