

WK 3811 158×102×56

Panasonic WK 3811
15A・20A兼用接地角型コンセント
250 V



20 A 250 V

JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合

安全上のご注意



警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する
圧着工具を使用する
適合外の工具を使用すると、結線が不十分になるおそれがあり、感電や火災の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 接地端子に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された
負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■ 適用電線

WVF-IV

φ 1.6, φ 2.2 mm², 3.5 mm²

■ 適用圧着端子


2 mm²の場合…日本圧着端子製
(丸形)2-M4

又は、同等品をご使用ください。

■ 取付ねじの適合範囲


φ 3.5~φ 4.1

■ 結線方法

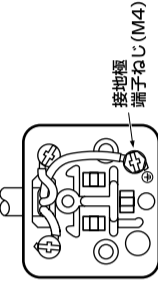

適合プラグ

 15 A 250 V 20 A 250 V



パナソニック製品をご採用いただいたお知りかたへご挨拶いたします。

Panasonic

WK 3811
15A・20A兼用
接地角型コンセント
250 V

ITF



24989602129923

10コ入 パナソニック株式会社

Panasonic WK 3811
15A・20A兼用接地角型コンセント
250 V




20 A 250 V

Panasonic

WK 3811
15A・20A兼用
接地角型コンセント
250 V

15 A・20 A

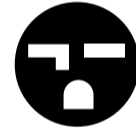

10コ入 パナソニック株式会社