

Panasonic®

WK 1212SW

露出ダブルコンセント

(仮設用)(フル端子) ホワイト

15 A 125 V



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

安全上のご注意



警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 電線被ふくをむいた後の折り曲げにより、
ふぞろいとなった電線は差し込まない
ふぞろいのままでは、差し込み不十分となり、
焼損や火災の原因になります。
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
- 発熱して火災の原因になります。
- 電線は必ずボタンの上に物を置かない
発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります

 


■ 適用電線

φ 1.6, φ 2 VVF 2心
Cu(銅)単線専用

■ 結線方法

- ① 電線被ふくをむく




注) 2本共、同じ長さにむいてください。

- ② むき代長さを確認して、
2本同時に奥まで差し込む



■ 取付方法


造営材への取付けは
ねじ1本です。

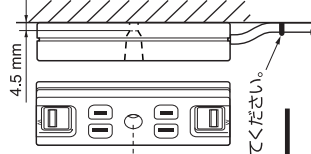

取付ねじ (φ 3.5~φ 4.1)
※取付面に合った長さの
ねじを使用してください。

器具近くで電線を必ず、固定してください。

■ 電線のはずし方

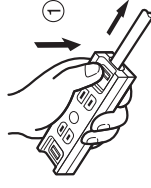

- ① 電線はすしボタンを押す
- ② ボタンを押したまま
電線を引き抜く

配線器具にも
寿命があります。

取付場所や使用状況に
よって異なりますが、
10年※を超えたものは、
特に点検が重要です。

※：製品の保証期間では
ありません。

Panasonic®

WK 1212SW

露出ダブルコンセント

(仮設用)(フル端子)

10コ入

パナソニック株式会社

ホワイト

ITF



24549980379183