


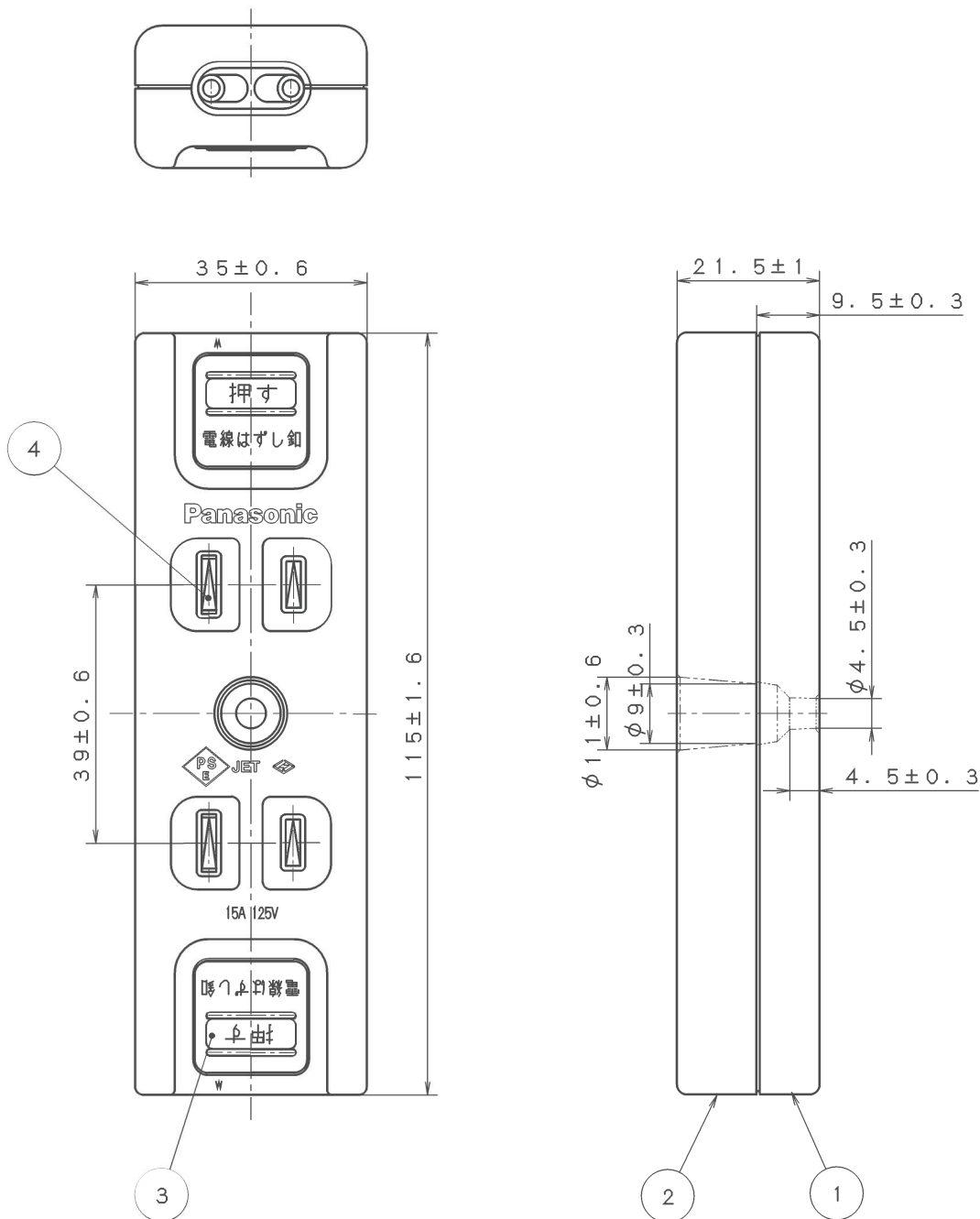

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による。
適用電線	600 V ビニル絶縁ビニルシースケーフ ル平形（VVF） φ 1.6 mm，φ 2 mm 単線専用 （絶縁被覆付棒型圧着端子、絶縁ホルダー付棒型圧着端子は、使用できません。）

商 品 仕 様 図				
4	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.7)	—	
3	押 鉤	ユ リ ア	ホワイト	
2	カ バ ー	ユ リ ア	ホワイト	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	ホワイト	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WK1212SW 改				
品 名 露出タプルコンセント （仮設用）（フル端子）（ホワイト）				
パナソニック株式会社				