


安全上のご注意

警告

- 取り替え前には必ず電源を切る
電源が入ったままでは、感電の原因になります。
- 電線被ふくをむいた後の折り曲げにより、ふぞろいとなった電線は差し込まない
火災の原因になります。
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 電線はすしボタンの上に物を置かない
発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

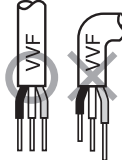

■ 適用電線
φ 1.6, φ 2 VVF 3心
Cu(銅) 単線専用

■ 結線方法

① 電線被ふくをむく

15 mm 27 mm VVF

注) 3本共、同じ長さにむいてください。
② おまかせを確認して
“電線はすしボタンを押さえて
3本同時に奥まで差し込む”

■ 取付方法


遮音材への取付けは
ねじ1本です。

取付ねじ (φ 3.5~φ 4.1)
※取付面に合った長さの
ねじを使用してください。
器具近くで電線を必ず、固定してください。

■ 電線のはずし方

① 電線はすしボタンを押す
② ボタンを押したまま
電線を引き抜く

(注記) 器具の極表示と電線の極性を合わせて結線してください。

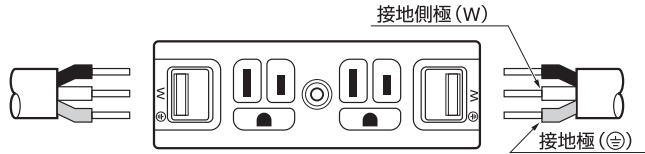

Panasonic®

WK 1512K

接地15A露出ダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)

5コス

パナソニック株式会社



Panasonic®

WK 1512K

接地15A露出ダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)

15 A 125 V




Panasonic®

WK 1512K

接地15A露出ダブルコンセント
(仮設用) (フル端子)

5コス

 パナソニック株式会社



パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。 203-5 KS