

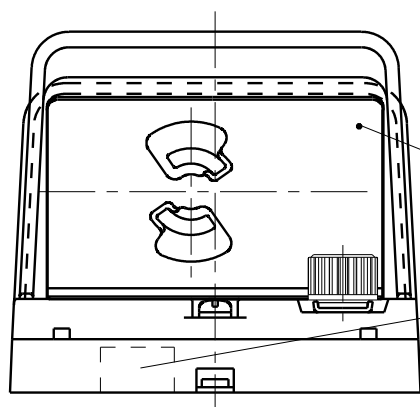
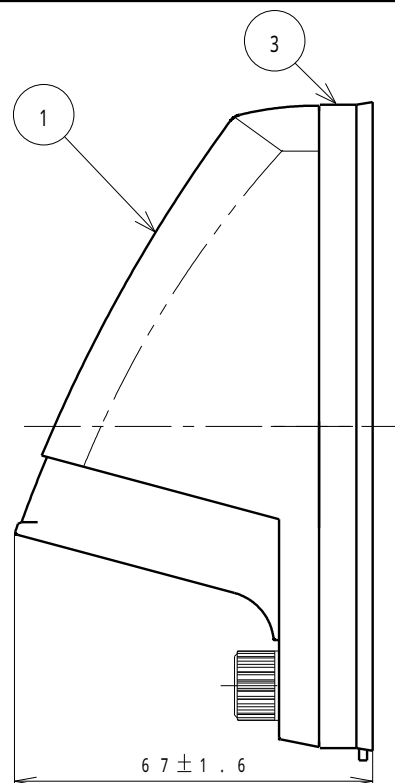


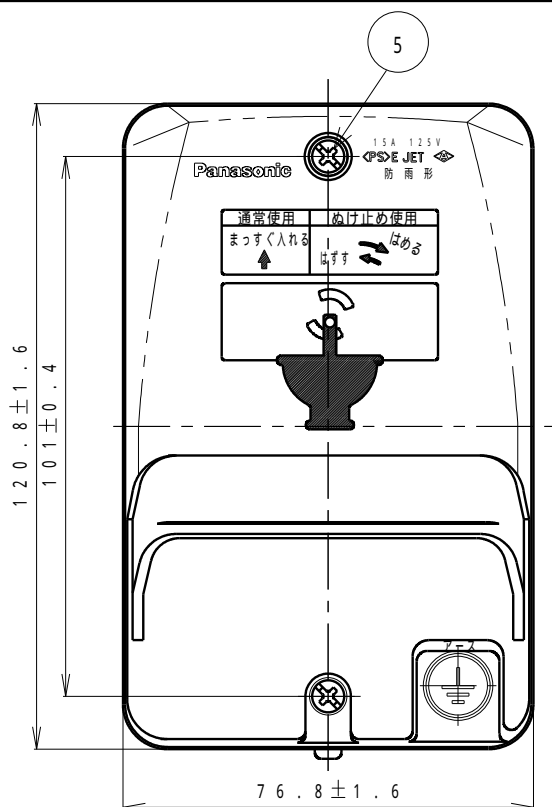

ロックアウト部

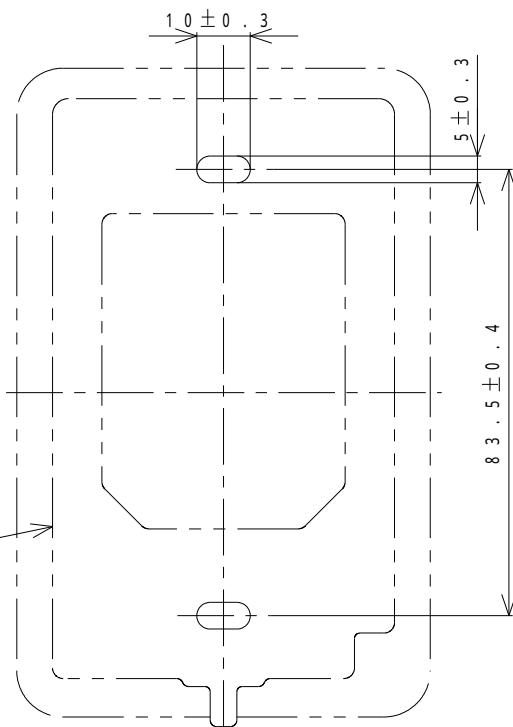

取付寸法

定 格	15A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
適 合 規 格	JIS C 8303（配線用差込接続器）に適合
防 水 性 能	JIS C 8303 防雨形（IPX3）に適合
適 用 電 線	600Vビニル絶縁電線（IV） $\phi 1.6, \phi 2$ Cu（銅）単線専用 600Vビニル絶縁電線ビニルシースケーブル（VVF） $\phi 1.6, \phi 2$ Cu（銅）単線専用 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 $\phi 1.6, \phi 2$ Cu（銅）単線専用 600Vポリエチレンケーブル $\phi 1.6, \phi 2$ Cu（銅）単線専用

5	プレートねじ	黄銅線 (φ 3 . 5)		ニッケルめっき
4	絶縁取付枠	A B S 樹脂	ミルキーホワイト	
3	防 水 板	特殊軟質塩ビ	ダークベージュ	
2	コンセントカバー	ユ リ ア	クリームグレー	
1	プレート	A A S 樹脂	クリームグレー/透明	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図

品番	WK2111K	改	6
品名	アースターミナル付フル防水コンセント （1コ用）（露出・埋込両用）		

パナソニック株式会社