

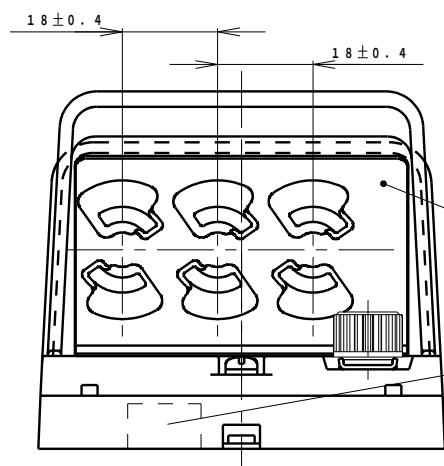
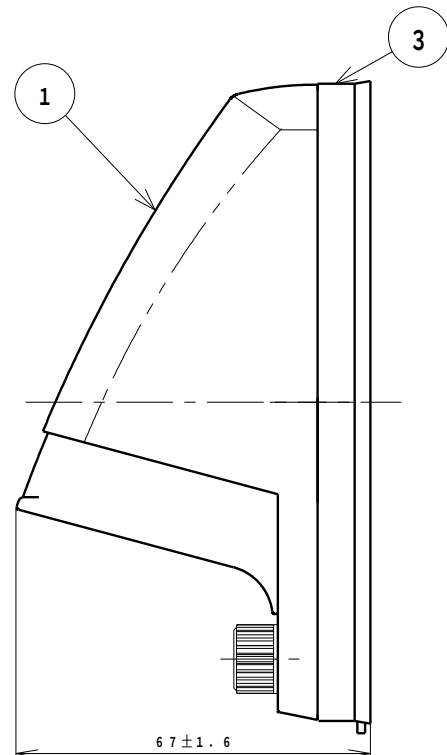


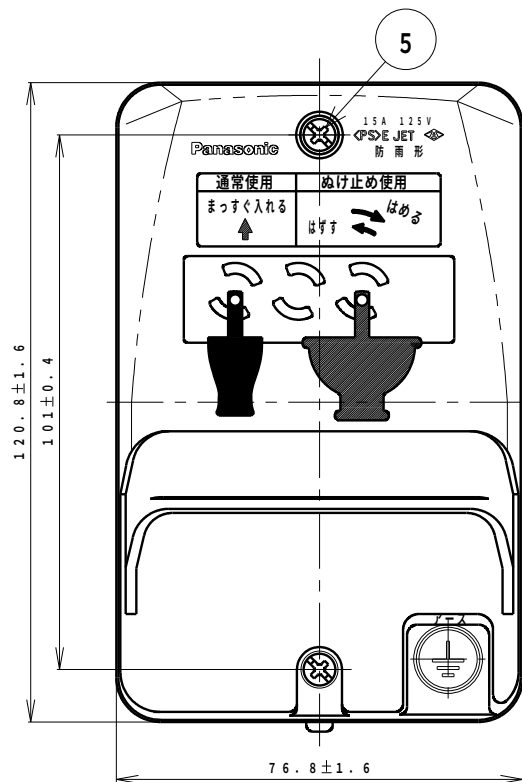

ノックアウト部

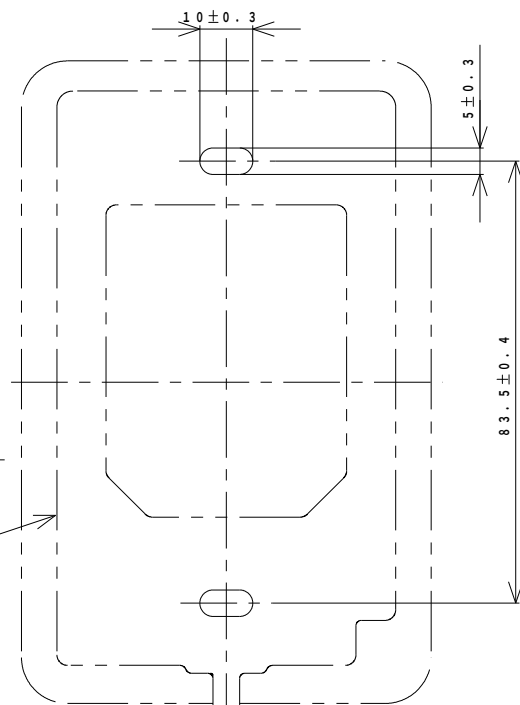

取付寸法

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 合 規 格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) に適合
防 水 性 能	JIS C 8303 防雨形 (IPX3) に適合
適 用 電 線	600 V ビニル絶縁電線 (IV) $\phi 1.6$, $\phi 2$ Cu (銅) 単線専用 600 V ビニル絶縁電線ビニルシースケーブル (VVF) $\phi 1.6$, $\phi 2$ Cu (銅) 単線専用 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 $\phi 1.6$, $\phi 2$ Cu (銅) 単線専用 600 V ポリエチレンケーブル $\phi 1.6$, $\phi 2$ Cu (銅) 単線専用

5	プレートねじ	黄銅線 (φ3.5)		ニッケルめっき
4	絶縁取付枠	A B S樹脂	ミルクーホワイト	
3	防 水 板	特殊軟質塩ビ	ダークベージュ	
2	コンセントカバー	ユ リ ア	クリームグレー	
1	プレート	A A S樹脂	クリームグレー/透明	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図

品番	W K 2 1 1 3 K	改	6
品名	アースターミナル付フル防水コンセント (3コ用) (露出・埋込両用)		

パナソニック株式会社