
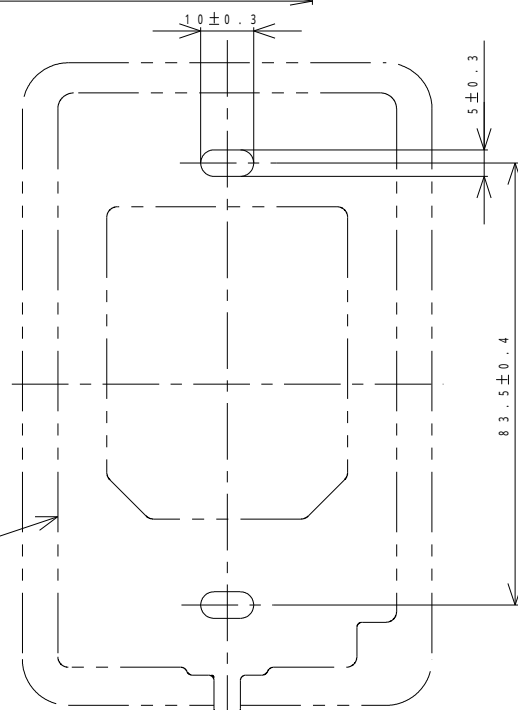
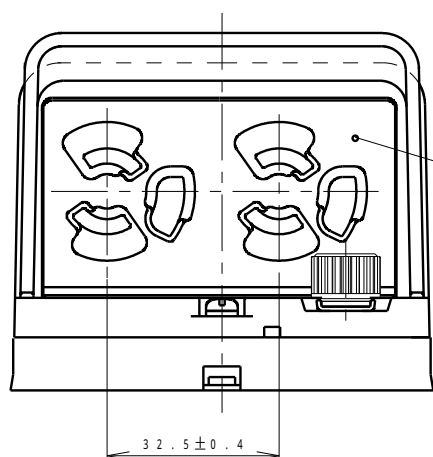
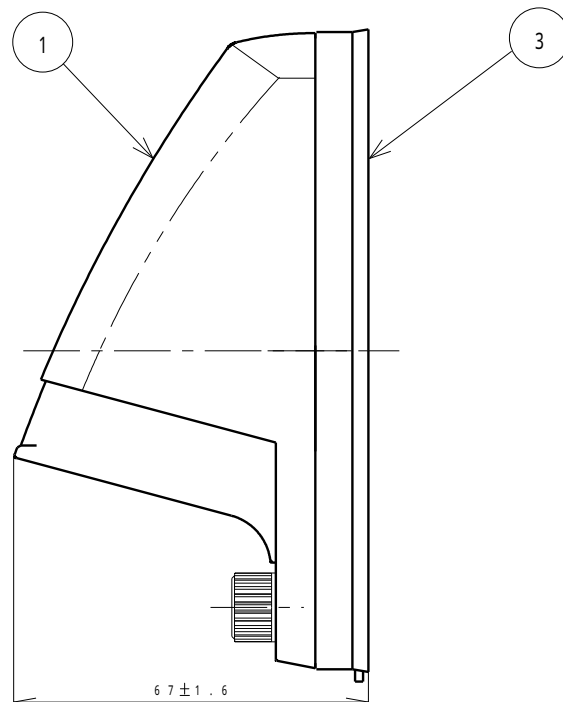


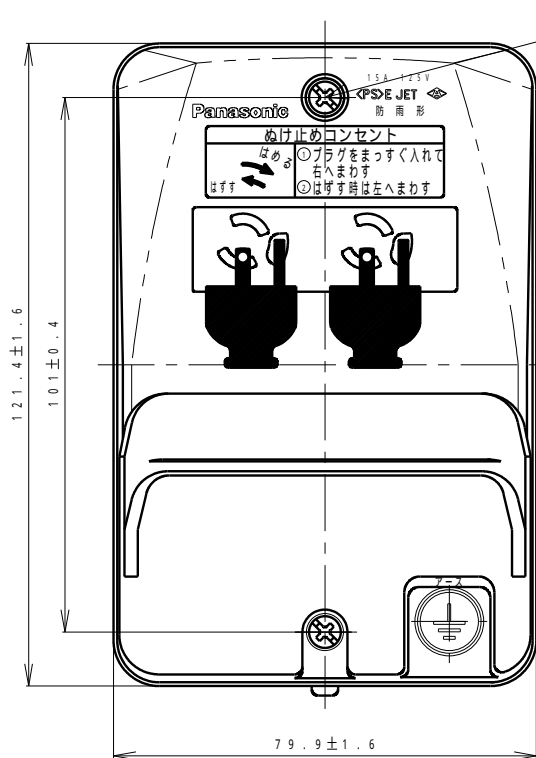

取付寸法

定 格	15A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
防 水 性	JIS C 8303 防雨形（IPX3）に適合
適 用 電 線	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2mm Cu単線専用

商 品 仕 様 図				
5	プレートねじ	黄銅線（φ3.5）	ニッケルめっき	品番 WK4105 品名 フル接地防水ダブルコンセント （抜け止め式・アースターミナル付）（露出・埋込両用）
4	絶縁取付枠	ABS樹脂	ミルクホワイト	
3	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークベージュ	
2	コンセントカバー	ユリア	クリームグレー	
1	プレート	ABS樹脂	クリームグレー/透明	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				