

施工店様へのお願い

■操作説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意




■合計1500 W以下で使う  
守らないと焼損や火災の原因になります。




- 取付金具は、引掛埋込コンセントに確実に取り付ける  
製品の落下によるけがの原因になります。
- キャップはしっかりと右に回して取り付ける  
製品の落下によるけがの原因になります。
- 無理に引っ張ったり、コード部を固定したりしない  
守らないとコード部が断線して焼損や火災の原因に  
なります。

## 取付方法（天井吊り下げ専用）

- ① フランジを左右にはずす

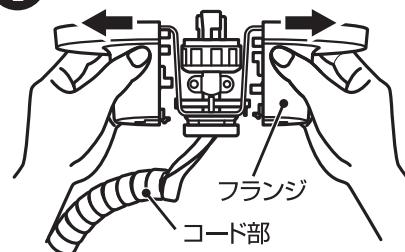


- ④ 取付金具をコンセントに固定する  
適正締付けトルク:0.3 N·m~0.5 N·m

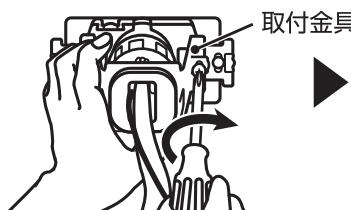


- ② 極配置を合わせてコンセントに  
キャップを差し込む



- ③ キャップをしっかりと確実に  
右に回す

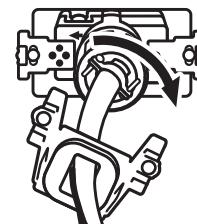

- ⑤ フランジホルダーの溝部にフランジを挿入して固定する

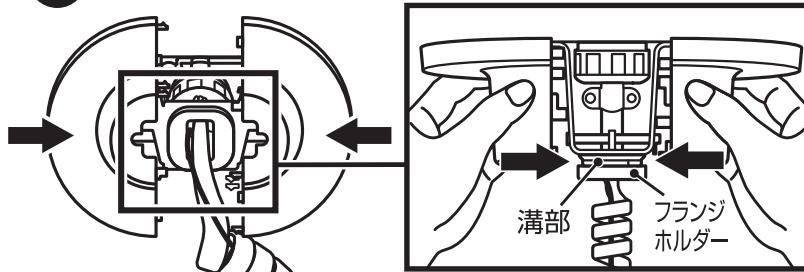

- コンセント本体を軽く引き下げるください。手を離した位置で止まります。
- 元へ戻す場合は、ボタンを押しながら、戻したい位置まで押し上げてください。  
指を離すとその位置で止まります。

配線器具にも寿命があります。 取付場所や使用状況によって異なりますが、10年※を超えたものは、  
特に点検が重要です。※：製品の保証期間ではありません。