

MR2755 エレガントコンセント
MR2756 エレガントダブルコンセント
MR2776 エレガントトリプルコンセント

安全上のご注意 警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 適用電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き奥まで確実に差込んでください。
- より線を半田あげして接続しないでください。

注意

- 浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所では取り付けないでください。
- 硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取り付けないでください。
- 食用油などが付着しやすい場所には取り付けないでください。
- コンクリートやしっくいなどの半乾燥状態では施工しないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。
 一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

製造：株式会社 明互社
 販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
 TEL：03-3577-1155 (代)
 FAX：03-3577-0455
 URL：http://www.meiko-g.co.jp

取扱説明書

施工説明

適用電線

VVF 2 心 ϕ 1.6mm, ϕ 2mm

結線方法

適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合わせて剥き、銅線部を端子ねじの径に合わせて丸くしてください。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子ねじを組み込んで、確実に締付けてください。

端子ねじの推奨締付けトルク：1.1N・m ～ 1.2N・m

電線ストリップ寸法 (参考値)

巻締め接続の場合




はさみ込み接続 (送り配線) の場合



ブランクチップ仕様


電線を挿入する時は電線挿入口のブランクチップを取り外してください。ノックアウトが不要で手で容易に着脱が出来ます。

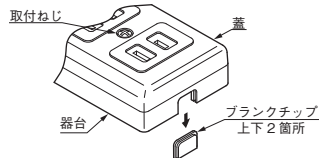

取付ねじの適合範囲

ϕ 3.5mm ～ ϕ 4.1mm

 
器台を木ねじなどで造営材に確実に固定してください。




取付寸法及び配線例

(配線例は送り配線の一例を示す)

MR2755 の場合

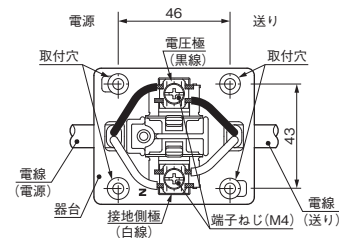

MR2756 の場合

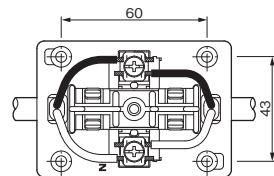

MR2776 の場合

