

ダブルコンセント (H)

MR2741

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

取扱説明書

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 適用電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き、銅線部を丸くして端子ねじに確実に締付けてください。
- より線を半田あげして接続しないでください。

注意

- 浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所では取り付けしないでください。
- 硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取り付けしないでください。
- 食用油などが付着し易い場所には取り付けしないでください。
- コンクリートやしっくいなどの半乾燥状態では施工しないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

製造：株式会社 明互社
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL：03-3577-1155 (代)
FAX：03-3577-0455
URL：http://www.meiko-g.co.jp

施工説明

適用電線

VVF
φ1.6mm、φ2mm

結線方法


- ・適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合わせて剥き銅線部を端子ねじの径に合わせて丸くしてください。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子ねじを組込んで確実に締付けてください。
- ・端子ねじの推奨締付けトルク：1.1N・m～1.2N・m

電線ストリップ寸法




ノックアウト仕様

- ・ノックアウトは下図の箇所にてあります。ペンチなどでノックアウト部を欠き電線に傷が付かないよう仕上げてください。

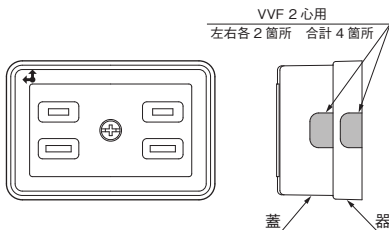

取付寸法及び配線例 (配線例は一例を示す)

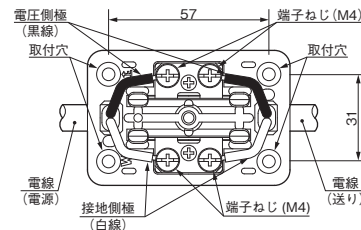

取付ねじの適合範囲

- φ3.5mm～φ4.1mm
- ・器台を木ねじなどで造営材に確実に固定してください。

