


結線方法：巻締め
適合電線：Cu単線φ2 φ2.6

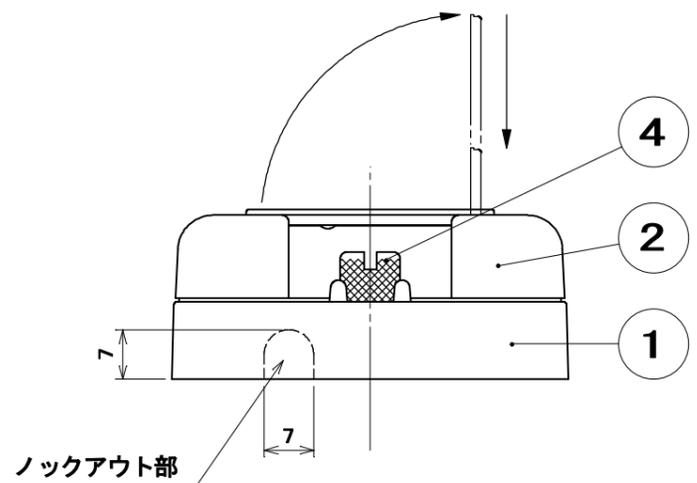

5	タッピンねじBタイト	1	炭素鋼線	ニッケルめっき 頭部白塗装	φ4×18
4	ターミナルねじ	1	黄銅棒	ニッケルめっき	M4
3	扉	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒色半透明	-
2	キャップ	1	ユリア樹脂	色：白	-
1	器台	1	ユリア樹脂	色：白	-
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1/1	三角法 単位 mm	定格 2P+E. 20A. 125V. 作成 2004年3月5日	品名 15A/20Aエレガント 接地コンセントアースターミナル付		