

露出丸形引掛シーリングボディ コンセント付

丸形引掛シーリング用ハンガー

PW色

EA941CJ-31
1384 PW


6A / 125V

※ 送り端子付

■ 白色(1384白)/チョコレート色
(1384チョコ)もあります。



コンセント付 引掛露出ローゼットボディ
1384 PW

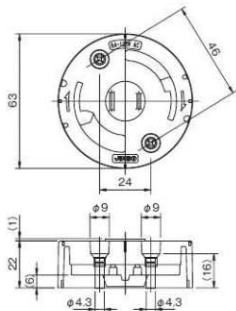


1384用ハンガー

EA940CJ-32
16155

※ビス2本付
M4×20



丸形引掛シーリング1384用ハンガー
16155

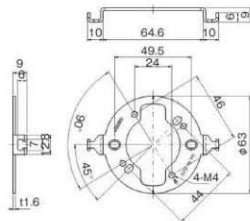

露出丸形引掛シーリングボディ 丸形引掛シーリング用ハンガー

■ 施工上のご注意

- 天井材の厚さに関わらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工してください。
- ハンガーに引掛ける器具の重さは、引き紐などによる操作荷重を含めて10kg以下としてください。重すぎたり、無理な荷重が加わりますと落下の原因となります。
- 照明器具の重量が5kgを超える場合は必ずハンガーで保持してください。
(10kgを超える器具は取り付けできません。)