


## EA940CJ-31,-32

([丸形] 引掛シーリングボディー)

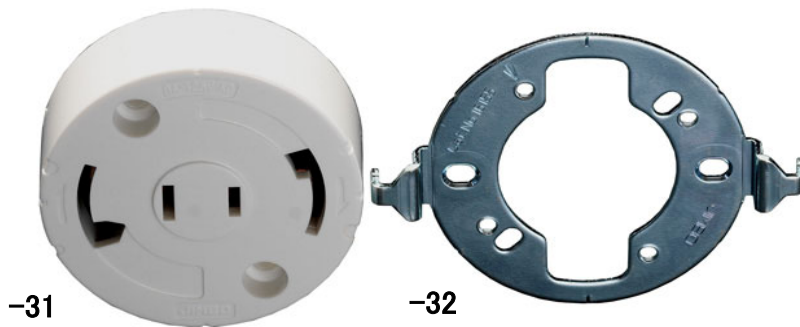

品番	名称	重量
EA940CJ-31	コンセント付ボディー(送り端子付)	57g
EA940CJ-32	シーリング用ハンガー	26g

- 定格電流・・・6A
- 定格電圧・・・125V
- 適用電線・・・銅単線  $\phi$  1.6、 $\phi$  2.0mm
- 適用ストリップゲージ・・・10mm
- 耐荷重・・・10kg以下(操作荷重含)
- サイズ・・・本体： $\phi$  63×23(D)mm  
ハンガー：84.7(W)×8.8(D)mm(中心部： $\phi$  63×1.6mm)
- 送り端子付
- ハンガーにはビス(M4×20)2本付
- 天井材の厚さに関わらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工して下さい。
- EA940CJ-31にはハンガーは付属していません。