


# EA940CJ-41～-43

([角形] スイッチ)

## <寸法図(例: CJ-41)>



- 差込結線式
- 片切タイプ
- ケースウェイ用
- 定格電流・・・15A
- 定格電圧・・・300V
- 適用電線・・・銅単線 φ 1.6mm、φ 2mm
- 適用ストリップゲージ・・・13mm

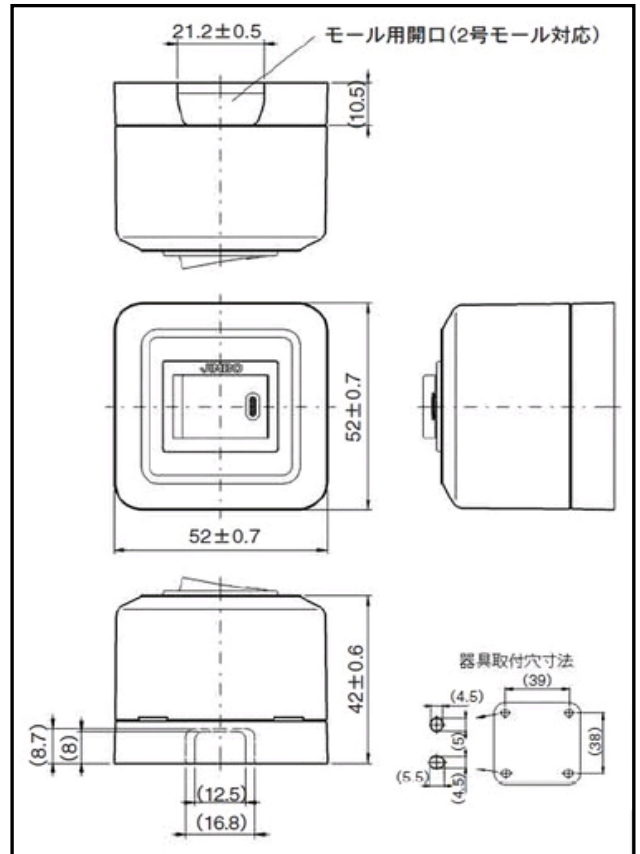

品番	スイッチ	サイズ	重量
EA940CJ-41	1個	52(W) × 52(H) × 42(D) mm	70g
EA940CJ-42	2個	52(W) × 75(H) × 36(D) mm	100g
EA940CJ-43	3個	52(W) × 98(H) × 36(D) mm	140g



上部に穴が開いているので、ここから電線を出せます。

