

# EA940CK-102 ~ -108

機器用抜け止め接地コンセント



品番	差込口	サイズ(mm)	重量
EA940CK-102	2	161.5 × 44 × 25(H)	103g
EA940CK-104	4	249.5 × 44 × 25(H)	167g
EA940CK-106	6	368.5 × 44 × 25(H)	244g
EA940CK-108	8	450.5 × 44 × 25(H)	309g

定格容量 … 15A 125V

抜け止め防止機構付

機器用コンセントですので、固定して使用できます。

コードなし


材質 … 器台・蓋 : ポリカーボネート

中 駒 : コリア樹脂


使用例




EA940CK-102

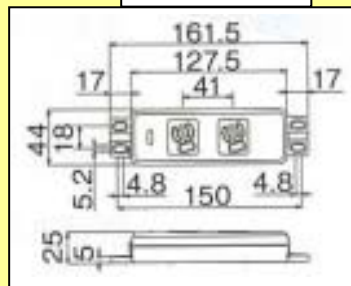

EA940CK-104

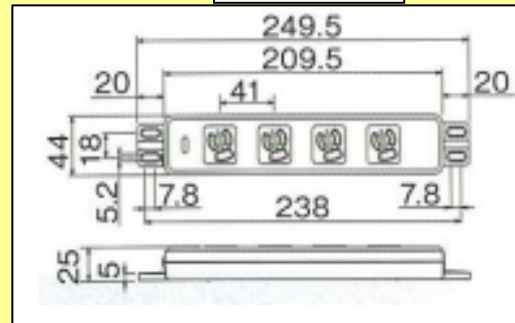

EA940CK-106

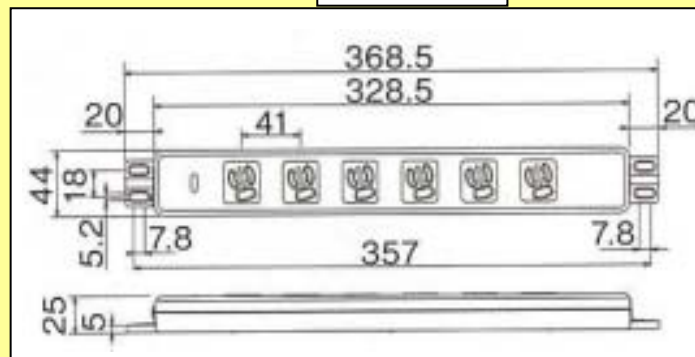

(単位: mm)

EA940CK-108

