

3P 20A 引掛コンセント MH2886

安全上のご注意 警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 結線方法を守ってご使用ください。
- 適用電線の被覆をむき、銅線部を丸くして端子ねじに確実に締付けてください。
- より線をはんだ上げして接続しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- 本体が破損したものは使用を中止してください。
- 本製品は引掛形器具です。対応するプラグを差込み右に回してロックした状態でご使用ください。
- 差込みプラグを抜く時は、ロックを解除し必ずプラグを持ってまっすぐ抜いてください。

注意

- 水、油、薬品や洗剤のかかる場所や腐食性ガスの発生する特殊な環境下では使用しないでください。
- 高温多湿や粉塵の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光を受ける環境下でのご使用は、なるべく避けてください。
- 栓刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを長期間差したままにしないでください。ときどき、コンセントの表面やプラグの刃と刃の間を掃除してください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。

一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。



製造：株式会社 明工社
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区関井4-46-8

TEL: 03-3577-1155(代)

FAX: 03-3577-0456

URL: <https://www.meiko-g.co.jp>

取扱説明書

施工説明

■適用電線

銅単線・・・φ2mm

 
■結線方法

- ・適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合せてむき、銅線部を端子ねじの径に合せて丸くしてください。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子ねじを組み込んで、確実に締付けてください。

〔端子ねじの推奨締付けトルク：

1.1N・m～1.2N・m〕


電線ストリップ寸法
(参考値)




- ・結線後、器台に蓋を取り付けてください。
(注)蓋を取り付ける際には、電線を挟まないようにしてください。

■ノックアウト仕様

- ・ノックアウトは下図の箇所にて設置されています。ペンチなどでノックアウト部を欠き、電線に傷が付かないよう仕上げをしてください。

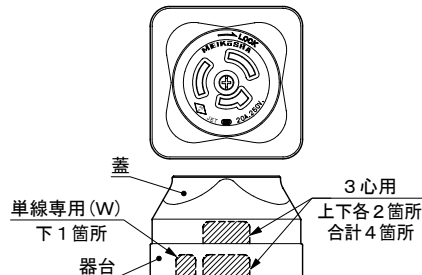

■配線例（一例を示す）

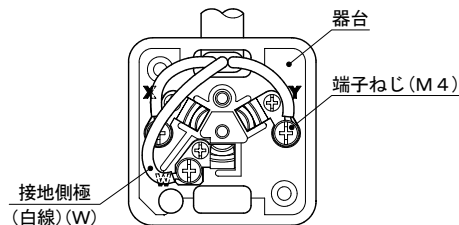

(注)極性を合わせて結線してください。
機器によっては三相モーターが逆回転する場合があります。その際は相を確認して接続仕直してください。

■取付部の寸法

取付ねじの適合範囲：φ3.5mm～φ4.1mm

- ・器台を木ねじなどで造営材に確実に固定してください。

