

浅形(深さ28mm)

アルミ
箱付

SBアダプター適合
618・619頁参照

直接配盤
PF16

※一部ボックスを除く

小判穴
ダケ穴
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付




SBS




SBS-W



SBS-WM
(セパレーター付)

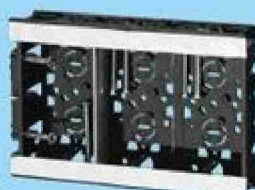

SBS-3W
(セパレーター付)

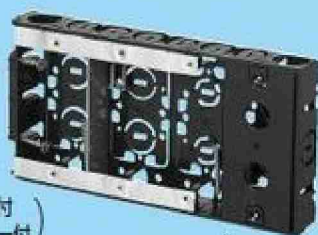

SBS-4W
(セパレーター付
・ブランクカバー付)

※ボックス内の広さを確保できる
ブランクカバー付
取り外し簡単・外すと4ケ用・
付けていけば3ケ用にサイズ
ダウンできます。

624頁参照



浅形スライドボックス

PS
E

- 深さ28mm! 薄壁に最適です。
(標準品より8mm浅い)
- ボックスの背合わせもできます。
- 磁石を取り付ければボックス穴を
ホルソーで簡単にあけられます。

● 適合磁石 620・621頁参照

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S

※図面中の●はアッターキャッチ
磁石の取り付け位置です。


アルミ
箱付

■ SBS




ノックC

■ SBS-3W

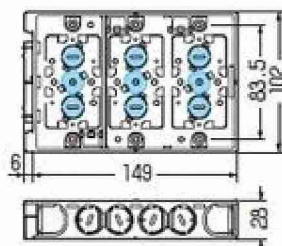

ノックC,E


■ SBS-W・SBS-WM

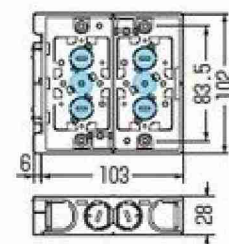

ノックC,E

※SBS-WMはセパレーター付です。

■ SBS-4W

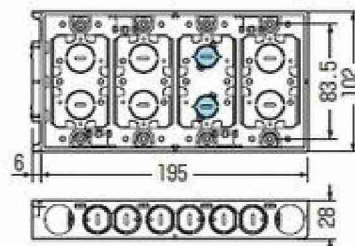

ノックE,F

種類	品番	盤の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切取(磁番)				
		TLフレキ			PF盤			CD盤		上下 仕切り用	左右 仕切り用	
		14	16	22	14	16	22	14	16			22
EA940CS-181	1ケ用 SBS	2	2	-	2	2	-	2	2	-	1M-S	5M
EA940CS-182	2ケ用 SBS-W	2	2	-	4	2	-	2	4	-	1M	2M-S
廃番 EA940CS-183	2ケ用 SBS-WM	2	2	-	4	2	-	2	4	-	1M	2M-S付
廃番 EA940CS-184	3ケ用 SBS-3W	4	2	-	6	2	-	4	6	-	2M-S付	2M-S付
廃番 EA940CS-185	4ケ用 SBS-4W	6	2	-	8	2	-	6	8	-	2M-S付	2M-S付